


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

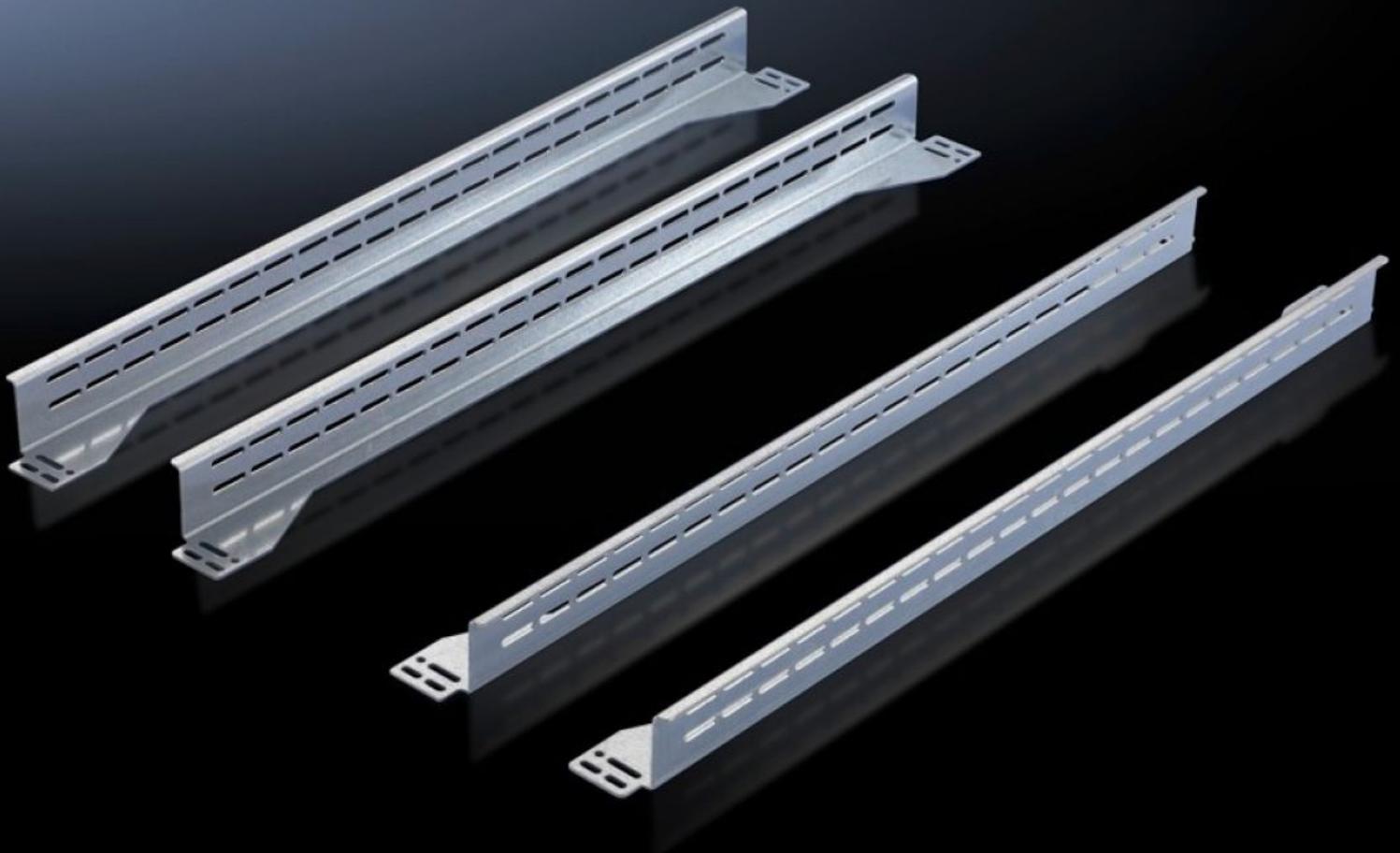

## DK 7827.550

## Einbausatz TS, breitenvariabel

Stand: 07.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.550 - Einbausatz TS, breitenvariabel zöllig/ metrisch in TS

Universal-Tiefenstreben, an denen sowohl L-förmige als auch verkröpfte Profilschienen in Tiefe und Breite variabel montiert werden können.

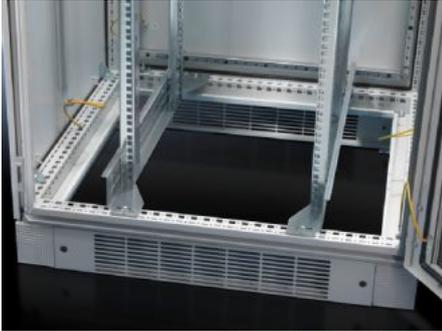

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7827.550
Produktbeschreibung	Universal-Tiefenstreben, an denen sowohl L-förmige als auch verkröpfte Profilschienen in der Tiefe und in der Breite variabel montiert werden können. Einbausatz für alle Breitenmaße: zölliges Befestigungsmaß 19"/21"/23"/24", metrisches Befestigungsmaß 18/20 SU
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS 8 Tiefe: 800 mm
Belastbarkeit	200 kg statische Last pro Ebene
Verpackungseinheit	1 Satz
Nettogewicht	2.025
Bruttogewicht	2.125
Zolltarifnummer	73182900
EAN	4028177616035

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27189234

## Ausschreibungstext

Einbausatz TS, breitenvariabel, zöllig/metrisch

Für verkröpfte und L-förmige Profilschienen für alle

Breitenmaße:

zöllig: 482,6 mm (19") / 533,4 mm (22") /

584,2 mm (23") / 609,6 mm (24"),

metrisch: 485 mm (18 SU) / 535 mm (20 SU)

Abmessungen: T 800 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Fabrikat: Rittal

Typ: DK-TS Tiefenstrebe DK 7827550 oder gleichwertig