

# Rittal – Das System.


Schneller – besser – überall.



DK 7827.554

Einbaurahmen 54 HE

Stand: 07.12.2023 (Quelle: [www.ittal.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))

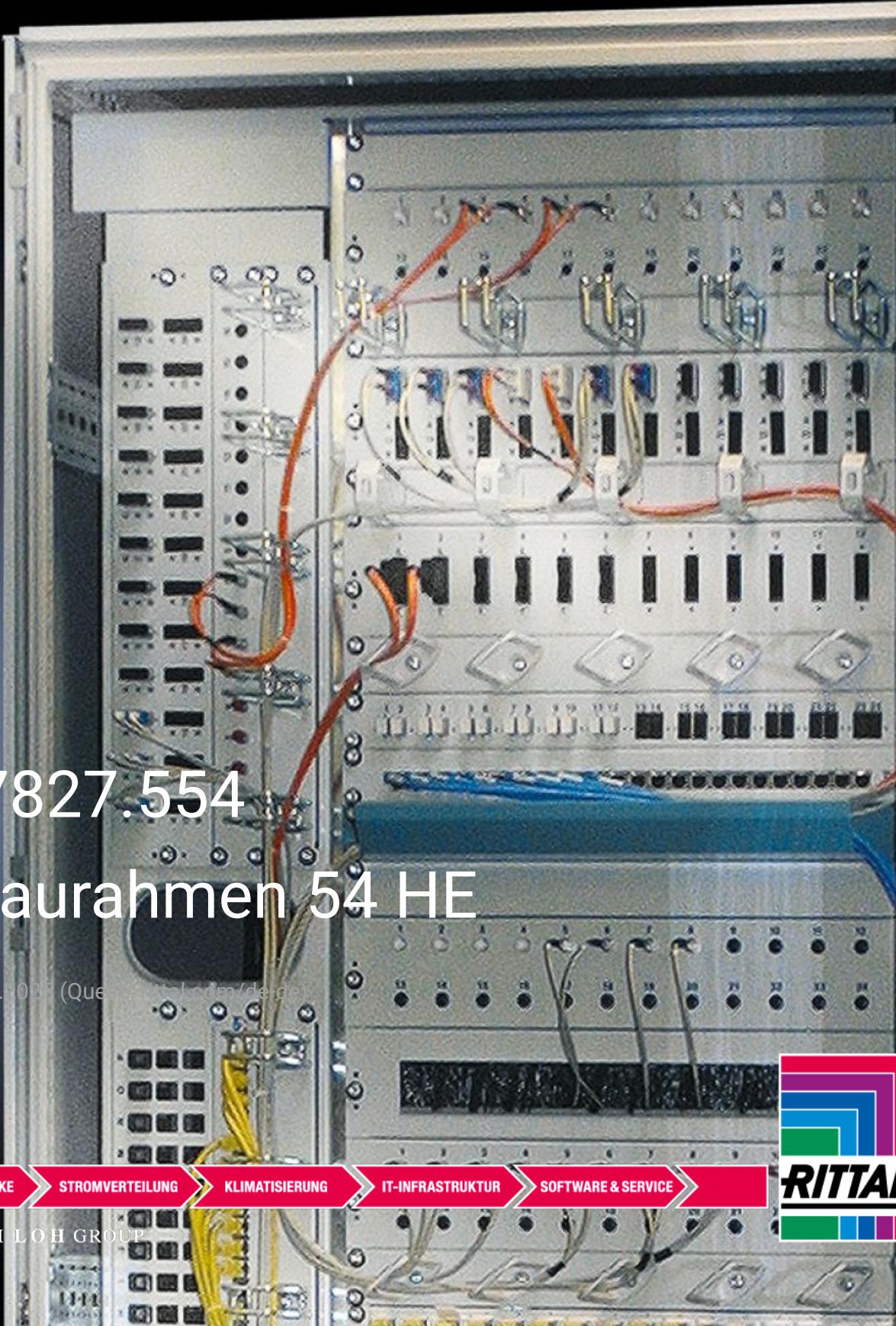

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEMLOH GROUP



# DK 7827.554 - Einbaurahmen 54 HE für TS 8

Zum Aufbau einer seitlich versetzten 19"-Ebene mit 42 HE nutzbarer Einbaufläche sowie zur zusätzlichen Integration von weiteren 12 HE, die seitlich vertikal eingebaut werden können.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7827.554
Produktbeschreibung	Zum Aufbau einer seitlich versetzten 19"-Ebene mit 42 HE nutzbarer Einbaufläche sowie zur zusätzlichen Integration von weiteren 12 HE, die seitlich vertikal eingebaut werden können. Die zusätzliche seitliche Erweiterung teilt sich auf in 3 übereinander angeordnete Einbauebenen mit jeweils 4 HE Aufnahmefläche. Der Einbaurahmen lässt sich sowohl front- wie rückseitig integrieren.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Einbauwinkel (verzinkt) Seitenblende: lackiert
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. seitlicher 12 HE Montageblende
Höheneinheiten	54 HE
Einbauabmessungen	Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm Einbaubreite für Komponenten: 19"
Zusätzliche vertikaler Einbauplatz HE	12 HE
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Passend für	Gehäusetyp: TS 8 Breite: 800 mm Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Satz
Nettogewicht	8
Bruttogewicht	9
Zolltarifnummer	94039910

# Eigenschaften

---

EAN 4028177302594

ECLASS 8.0 27189261

---

## Ausschreibungstext

DK-TS Einbaurahmen 54 HE für Schrank BxH: 800x2000 mm

Der Einbaurahmen ermöglicht innerhalb eines 800 mm breiten und 2000 mm hohen TS-Netzwerkschrankes den Aufbau einer seitlich versetzten 482,6 mm (19")-Ebene mit 42 HE nutzbarer Einbaufläche sowie der zusätzlichen Integration von weiteren 12 HE, welche seitlich vertikal eingebaut werden können. Die zusätzliche seitliche Erweiterung teilt sich auf in 3 übereinander angeordnete Einbauebenen mit jeweils 4 HE Aufnahmefläche. Der Einbaurahmen lässt sich sowohl front- wie rückseitig integrieren.

Für Schränke: B x H (mm): 800 x 2000 Zusätzliche vertikal Einbaufläche (HE): 12 Zusätzlich wird benötigt: 2 Profilschienen zöllig, 482,6 mm (19")

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035