


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

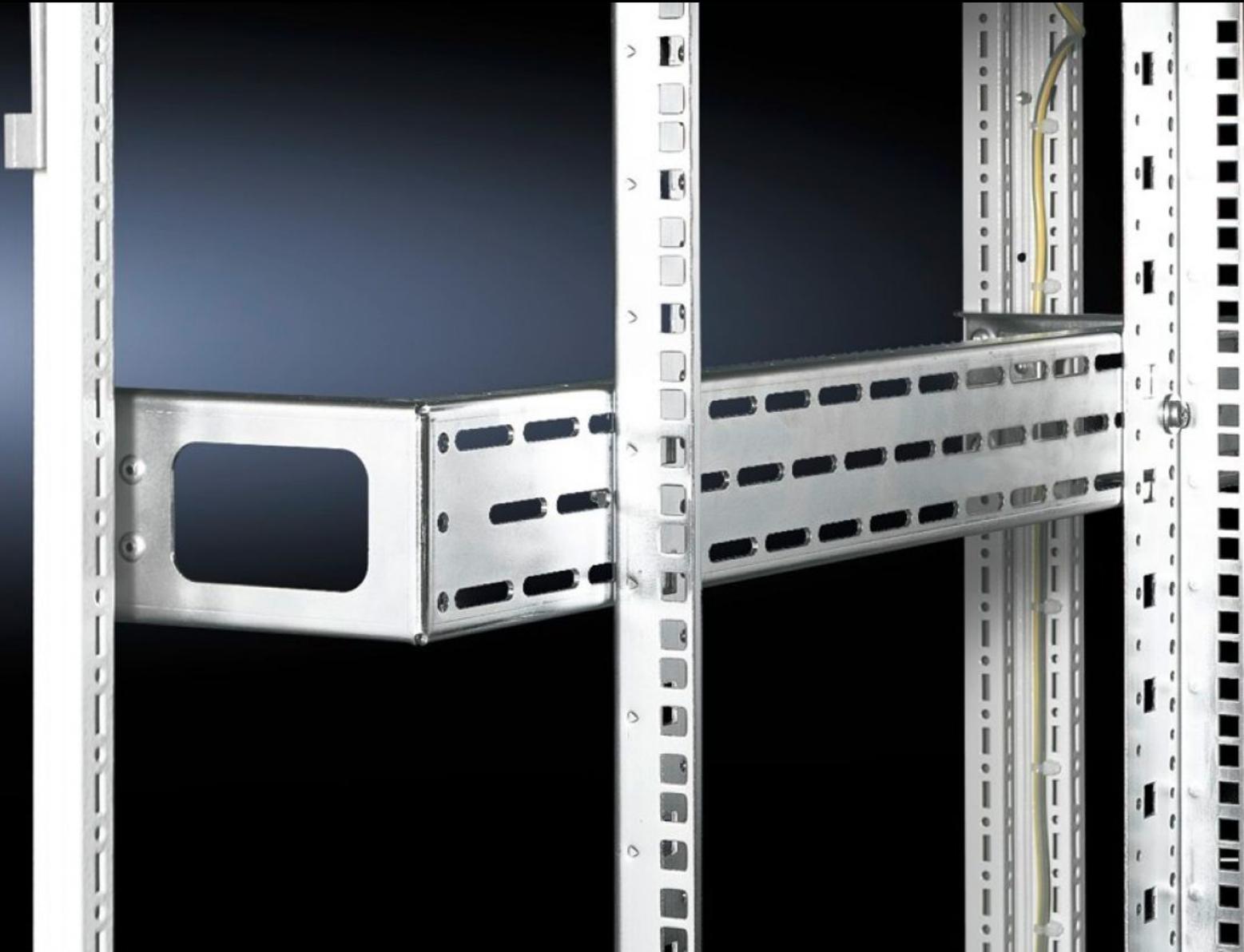

## DK 7827.800

# Tiefenstreben als Einbausatz

Stand: 12.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7827.800 - Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig 482,6 mm (19")

Bestehend aus 4 Tiefenstreben zur Aufnahme von Profilschienen

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7827.800
Produktbeschreibung	Einbau in Schrankbreite 800 mm: Der Einbausatz besteht aus 4 Tiefenstreben zur Aufnahme von Profilschienen. Eine VE ist ausreichend, um eine oder zwei zöllige Befestigungsebenen aufzubauen. Für extrem schwere Einbauten wird empfohlen, eine zusätzliche Tiefenstrebe mittig einzusetzen. Der frontseitige Ausbruch erleichtert die Kabelführung bei einem Komplettausbau.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Breite: 800 mm Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	5.276
Bruttogewicht	5.554
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177235021
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

## Ausschreibungstext

DK-TS Tiefenstrebe

Abmessungen: B x T 800 x 800 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert