
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



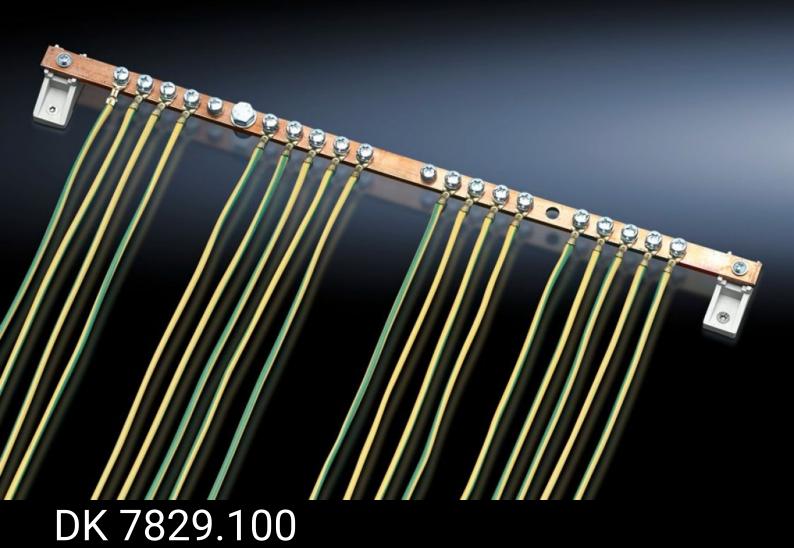

Erdungsset, vormontiert

Stand: 11.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 7829.100 - Erdungsset, vormontiert für TS IT

Zur Integration einer sternpunktförmigen Erdung mit vormontierten Erdungsleitungen auf einer Potenzialausgleichsschiene in Netzwerkschränke.

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | DK 7829.100 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Für sternpunktförmige Erdung. Mit den vormontierten Erdungsleitungen auf einer Potenzialausgleichsschiene ist eine sternförmige Erdung leicht in die Netzwerkschränke zu integrieren |
| Lieferumfang | Erdungsschiene aus E-Cu 57 nach DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 16 Erdungsleitungen 6 mm² 2 Isolatoren Inkl. Befestigungsmaterial |
| Passend für | Gehäusetyp: TS IT Breite: = 800 mm Höhe: = 2.000 mm Tiefe: ≤ 800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1.699 |
| Bruttogewicht | 1.899 |
| Zolltarifnummer | 74198090 |
| EAN | 4028177235274 |
| ETIM 9 | EC000329 |
| ECLASS 8.0 | 27400605 |

Ausschreibungstext

DK-TS Erdungsschiene inkl. Kabelbaum

Erdungsleitern 6 mm², montiert auf eine Potentialausgleichsschiene, 2 Isolatoren, inkl.

© Rittal 2025 2

Befestigungsmaterial. für Schrankmaße:

B: 800 mm, H: 2000 mm, T: 800 mm

© Rittal 2025 3