


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

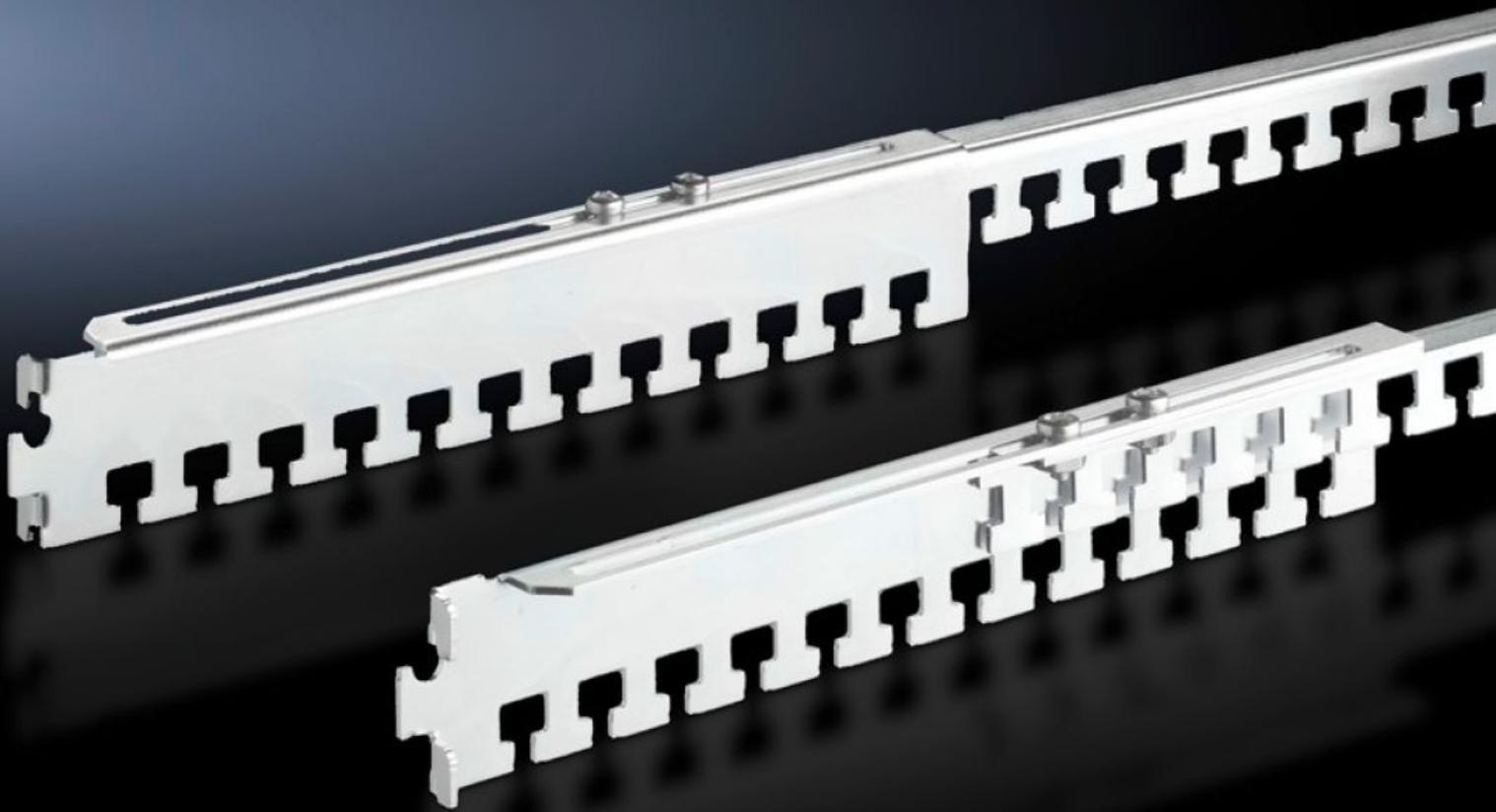

DK 7858.160

Kabelabfangschienen, tiefenvariabel

Stand: 31.07.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.160 - Kabelabfangschienen, tiefenvariabel für TS, TE

Für TS und 19"-Montagerahmen, ermöglichen flexible Anpassung ihrer Länge an den Befestigungsabstand zwischen den zwei 19"-Montagerahmen.

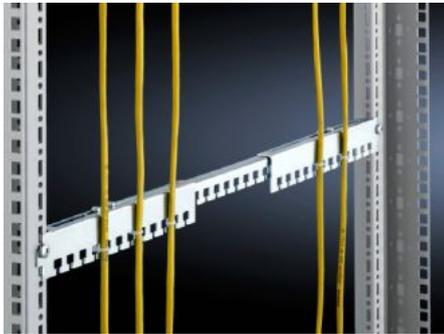

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7858.160
Produktbeschreibung	Einsetzbar für TS und zwischen den Profilschienen des TS IT in der Schranktiefe.
Einsatzgebiete	<p>Zur Kabelführung am Schrankrahmen und zur Zugentlastung der geführten Kabel. Diese können mit Kabelbindern oder Klettbindern an den Abfangschienen befestigt werden.</p> <p>Die Kabelabfangschienen können direkt an einer 19"-Montageebene rückseitig quer oder in der Schranktiefe zwischen zwei Montageebenen eingehängt werden. Eine zusätzliche Verschraubung sichert die Einheit.</p> <p>Die Tiefenvariabilität der Schienen ermöglicht die flexible Anpassung ihrer Länge an den gegebenen Befestigungsabstand zwischen den zwei 19"-Montageebenen.</p>
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungszubehör
Ebenenabstand	325 - 575 mm
Hinweis	Befestigungsmaß + 152 mm = 19"-Ebenenabstand
Verpackungseinheit	4 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	1
Bruttogewicht	1.104
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177436107
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

Ausschreibungstext

Kabelabfangschiene, tiefenvariabel für TE, TS, FR(i)
325-575 mm

482,6 mm (19")-Ebenenabstand mm: 325 - 575

Material: Stahlblech, chromatiert