

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7859.080

PSM Zero-U-Space

Stand: 11.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

Modulare PDU zur platzsparenden Integration im Zero-U-Space zwischen Seitenwand und 19"-Montageebene bei 800 mm breiten IT-Racks.

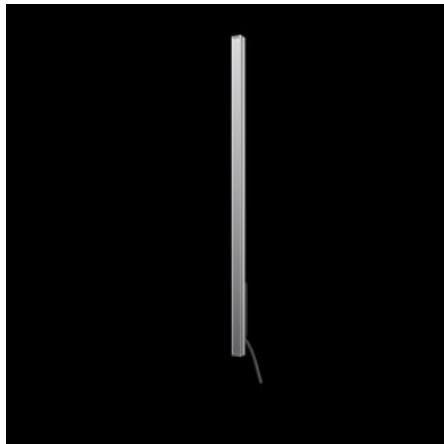

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7859.080
Produktbeschreibung	Modulare PDU zur platzsparenden Integration im Zero-U-Space zwischen Seitenwand und 19"-Montageebene bei 800 mm breiten IT-Racks.
Material	Aluminiumprofil, natur eloxiert
Länge	1.695 mm
Anschlussart (elektrisch)	Wago Buchse X-COM
Anzahl	2
Phasen pro Einspeisung	3~
Nennstrom (max.)	16 A
Modul-Steckplätze (max.)	6
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Montagehinweis	Diverse Anschlusskabel, auch für 1-phasigen Anschluss
Abmessung	Länge: 1.695 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Höhe: ≥ 2.000 mm

# Eigenschaften

---

Betriebstemperaturbereich 5 °C...45 °C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10...90 %

Verpackungseinheit 1 Stück

Nettogewicht 2.5

Bruttogewicht 2.8

Zolltarifnummer 85369001

EAN 4028177956650

ETIM 9 EC002762

ECLASS 8.0 27371306

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung