
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

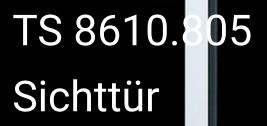

TS 8610.805 - Sichttür für TS, TS IT, VX SE

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8610.805
Produktbeschreibung	Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
Material	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
	Eckstücke: Zink-Druckguss
	Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Rahmen: RAL 7035
	Eckstücke: RAL 7035
	Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005
Lieferumfang	Sichttürrahmen mit Sicherheitsglas
	Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz
	180°-Scharniere (4 Stück)
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 660 mm
	Sichtfensterhöhe: 1.840 mm
Sichtfensterhöhe	1.840 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Montagehinweis	Bei Montage anstelle der Rückwand werden die Verschlussteile benötigt
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusetyp: TS
	TS IT
	VX SE
	Breite: = 800 mm
	Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	16
Bruttogewicht	17
Zolltarifnummer	76101000
EAN	4028177693852
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3