

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8800.540 Kabelkanal

Stand: 25.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.540 - Kabelkanal für vertikales TS Profil

Zur Montage am vertikalen Schrankprofil, an zwei angereihten Schrankprofilen im Bereich der Anreihstelle.

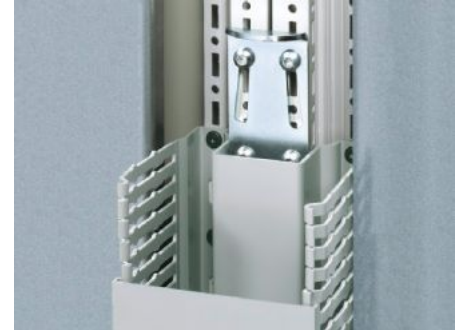

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8800.540
Ausführung	Breite 100 mm, zur Montage an zwei angereihten Schrankprofilen im Bereich der Anreihstelle.
Nutzen	Die Befestigungspunkte des Kabelkanals sind auf die TS-Systembohrung abgestimmt. Damit entfällt ein aufwändiges Bohren, wie es bei den DIN-Kanälen erforderlich wäre Die Sollbruchstellen der Stege sind auf die Kombination mit den Kabelkanälen für Montageplatte ausgerichtet Ein weiterer Sollbruch in Höhe der Montageplatte ermöglicht eine direkte Einführung in den Kabelkanal
Material	Hart-PVC Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Farbe	Ähnlich RAL 7030
Lieferumfang	Kabelkanal mit Deckel
Stegbreite	5,5 mm
Schlitzbreite	4,5 mm
Hinweis	Kann für andere Schrankabmessungen gekürzt werden.

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 100 mm Höhe: 1.600 mm Tiefe: 80 mm
Passend für	Gehäusotyp: TS VX SE PC IW Höhe: ≤ 1.800 mm
Betriebstemperaturbereich	60 °C
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	8,192 kg
Bruttogewicht	8,623 kg
Zolltarifnummer	73269098
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeschreibung	TS Kabelkanal für vertikales TS Profil, BHT: 100x1600x80 mm

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---
