


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

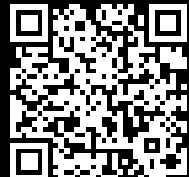

SV 9340.000

Sammelschienenshalter

Stand: 02.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

SV 9340.000 - Sammelschienenshalter für Flachkupferschienen

Für Flachkupferschienen bis 800 A.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.000
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Bemessungsbetriebsspannung	1000 V, 3~
Hinweis zur Artikel-Nr.	Bei Einsatz von Sammelschienen 12 x 5/10 mm ist zusätzlich das Distanzstück 9340.090 zu verwenden
Polzahl	3-polig
Mit Innenbefestigung	Ja
Mittenabstand der Sammelschienen	60 mm
Passend für Sammelschienen	12 x 5 - 30 x 10
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0.724
Bruttogewicht	0.732
Zolltarifnummer	85469010
EAN	4028177502321
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Approbationen

Approbationen

Approbationen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

RiLine60 Sammelschienenhalter 3-polig

Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 3 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen E-Cu : 12 x 5/10, 15 x 5 bis 30 x 10mm

Baubreite: 20 mm

Länge: 190 mm

System:

Rittal RiLine60