


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

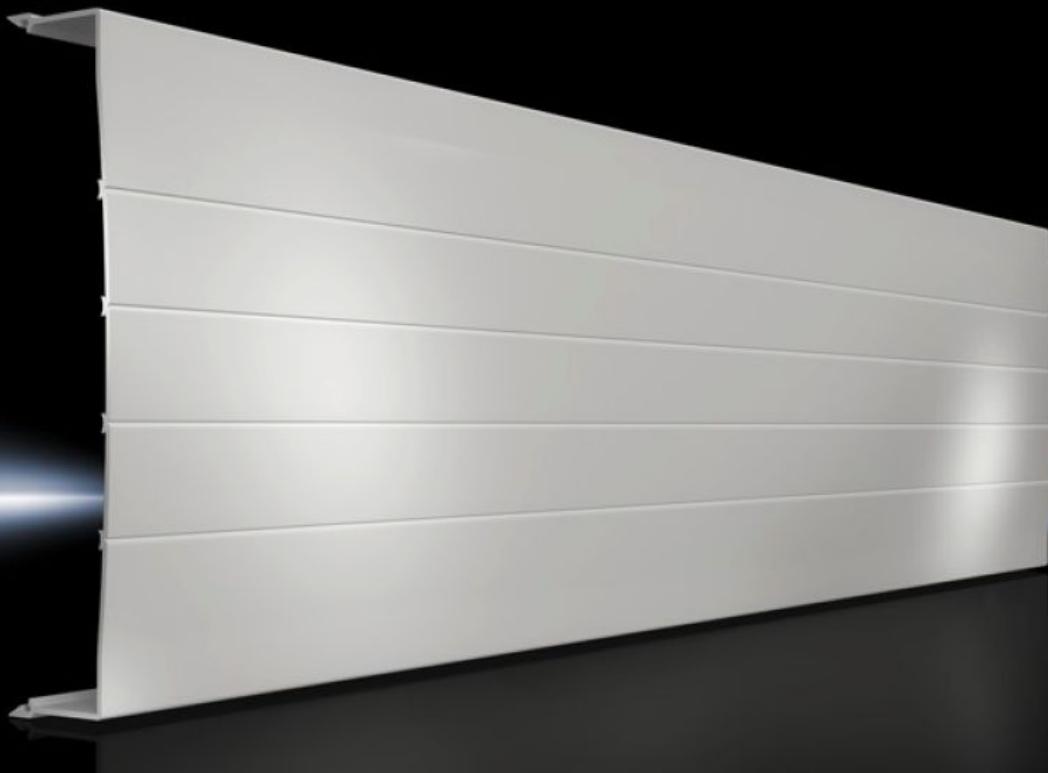

SV 9340.214

Abdeckprofil

Stand: 19.02.2026 (Quelle: [ittel.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

SV 9340.214 - Abdeckprofil für RiLine Sammelschienensysteme

Individuell ablängbar, zur Clipmontage an das Bodenwannenprofil.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.214
Produktbeschreibung	Zur Clipmontage an die Bodenwanne.
Material	Wärmemodifiziertes Hart-PVC Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Bei Belastung des Abdeckprofils von vorne ist die Stützblende zur Stabilisierung erforderlich Individuell ablängbar
Polzahl	4-polig
Passend für Sammelschienensystem	Flachkupferschienen, 4-polig PLS 1600, 4-polig
Abmessung	Länge: 1.100 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	3,56 kg
Bruttogewicht	3,7 kg
Zolltarifnummer	85472000
ETIM 9	EC000775
ECLASS 8.0	27142414

Eigenschaften

Produktbeschreibung SV Abdeckprofil, L: 1100 mm, (4-polig)

Approbationen

Approbationen UL + C-UL (listed)

Ausschreibungstext

RiLine60 Abdeckprofil

Abdeckprofil für Bodenwanne für 60mm 4 polige Flachschiensystem

Technische Daten

Länge: 1100mm

Breite: 285 mm

Höhe: 55 mm

System:

Rittal RiLine60