


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

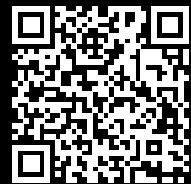

SV 9350.075

Schienenverbinder

Stand: 10.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SV 9350.075 - Schienenverbinder

Zum bohrungslosen Verbinden von Sammelschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9350.075
Produktbeschreibung	Zum bohrungslosen Verbinden von rechteckigen Sammelschienen.
Material	Oberteil: St 37, vernickelt Kontaktplatte: E-Cu, vernickelt
Verbindungsart	Einfachverbindung
Passend für Sammelschienen	12 x 5 - 15 x 10
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	0.39
Bruttogewicht	0.411
Kupferanteil (kg/Stück)	0.05
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177504844
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606

Approbationen

Approbationen	ABS UL + C-UL (listed)
---------------	---------------------------

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Schienenverbinder

Schieneverbinder zum bohrungslosen Verbinden von rechteckförmigen Sammelschienen.

Ausführung

Einfachverbinder für Sammelschienen 12 x 5 -15 x 10

System:

Rittal RiLine60