


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

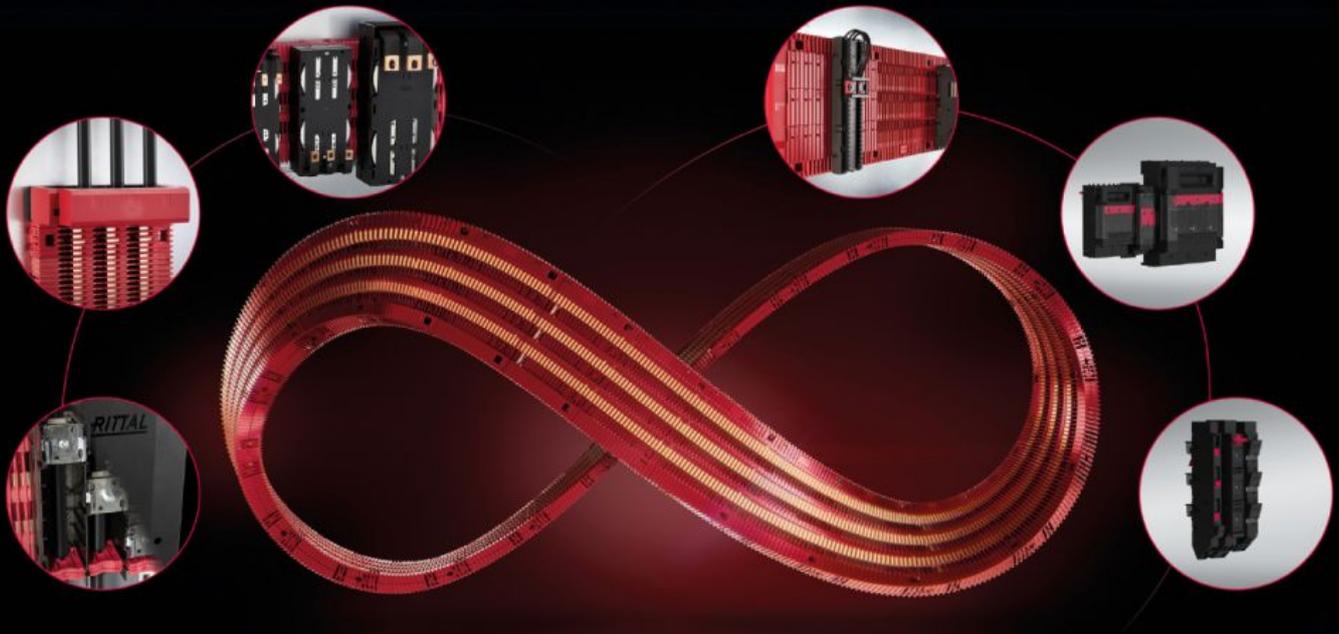

RX 9360.613 RiLineX CB-Geräteadapter

Stand: 02.08.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.613 - RiLineX CB-Geräteadapter

RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 250 A) für 60 mm Sammelschienen-systeme. Die Gerätebreite 105 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Ausführung für Leitungsabgang oben.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.613
Ausführung	universal
Nutzen	Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschranks
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005 RAL 35745
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Bemessungsstrom max.	250 A
Bemessungsstrom (UL)	210 A
Bemessungsstoßspannung Uimp	12 kV
Bemessungsspannung	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Bemessungsisolationsspannung Ui	1.000 V
Überspannungskategorie	4
Verschmutzungsgrad	3

Eigenschaften

Polzahl	3-polig
Leitungsabgang	oben
Anschlussart (elektrisch)	Schraube M8
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Frequenz der Grundschiwingung	50...60 Hz
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Betriebstemperaturbereich	-25 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C
Abmessung	Breite: 105 mm Höhe: 252 mm Tiefe: 63 mm

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------