

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9603.000

Mini-PLS Spezial-Sammelschienen

Stand: 10.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9603.000 - Mini-PLS Spezial-Sammelschienen

E-Cu, 120 mm² Schienenquerschnitt.

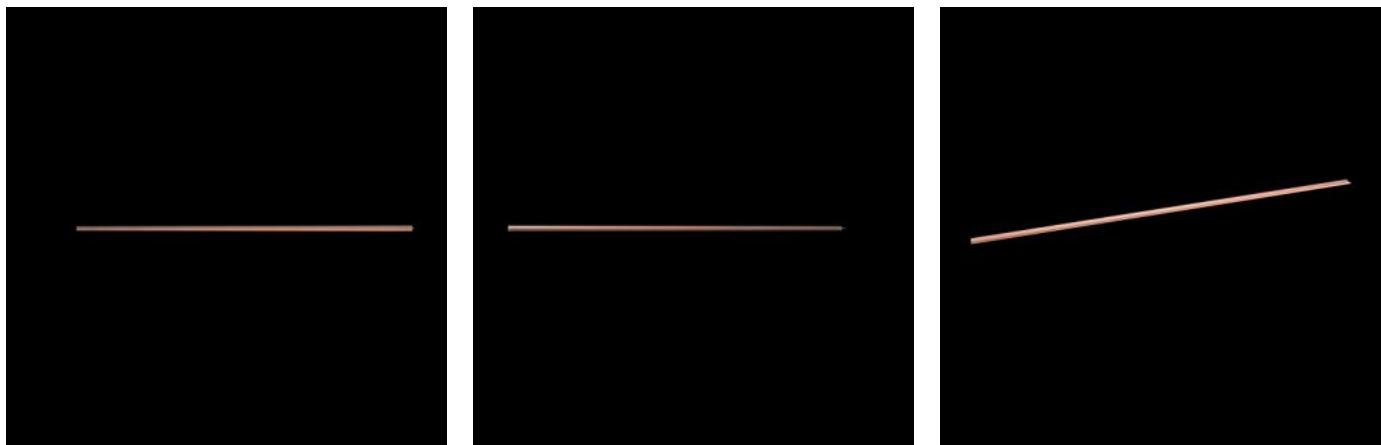

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9603.000
Material	E-Cu
Schienenstärke	3 mm
Querschnitt	120 mm ²
Länge	1.100 mm
Abmessung	Länge: 1.100 mm
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	3.93
Bruttogewicht	4.068
Kupferanteil (kg/Stück)	1.18
Zolltarifnummer	74071000
EAN	4028177140561
ETIM 9	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Mini-PLS Spezial-Sammelschienen E-Cu 250 A,

Mini PLS Spezial - Sammelschienen E-Cu 250A

Technische Daten

Länge: 1100 mm

Schienstärke: 3 mm

Querschnitt: 120 qmm

System:

Rittal Mini PLS