
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



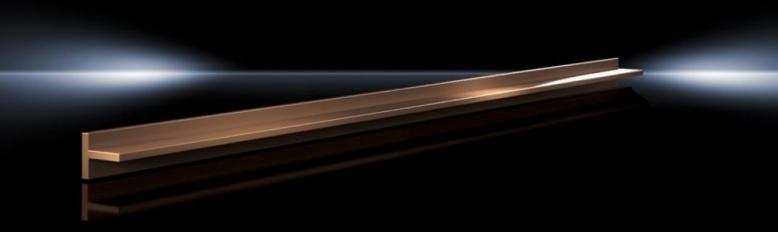


SV 9603.000 Mini-PLS Spezial-Sammelschienen

Stand: 11.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SV 9603.000 - Mini-PLS Spezial-Sammelschienen

E-Cu, 120 mm² Schienenquerschnitt.

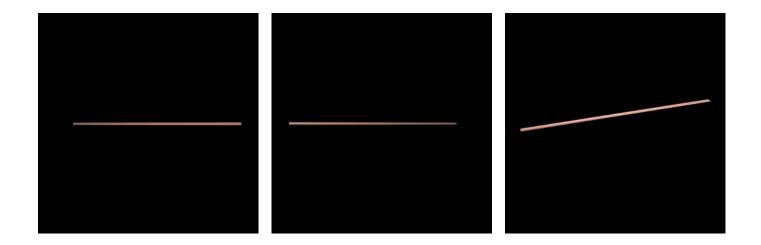

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SV 9603.000 |
|-------------------------|-----------------|
| Material | E-Cu |
| Schienenstärke | 3 mm |
| Querschnitt | 120 mm² |
| Länge | 1.100 mm |
| Abmessung | Länge: 1.100 mm |
| Verpackungseinheit | 3 Stück |
| Nettogewicht | 3.93 |
| Bruttogewicht | 4.068 |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 1.18 |
| Zolltarifnummer | 74071000 |
| EAN | 4028177140561 |
| ETIM 9 | EC001522 |
| ECLASS 8.0 | 27370303 |

© Rittal 2025

Approbationen

| Approbationen | UR + C-UR (recognized) |
|---------------|--------------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung |
| | Konformitätserklärung UK |

Ausschreibungstext

Mini-PLS Spezial-Sammelschienen E-Cu 250 A,

Mini PLS Spezial - Sammelschienen E-Cu 250A

Technische Daten Länge: 1100 mm Schienstärke: 3 mm Querschnitt: 120 qmm

System:

Rittal Mini PLS

© Rittal 2025 3