

# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



**SV 9624.000**

**Mini-PLS Spezial-Sammelschienen**

Stand: 25.01.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



**SCHALTSCHRÄNKE**

**STROMVERTEILUNG**

**KLIMATISIERUNG**


**IT-INFRASTRUKTUR**

**SOFTWARE & SERVICE**

**FRIEDHELM LOH GROUP**

# SV 9624.000 - Mini-PLS Spezial-Sammelschienen

E-Cu, 120 mm<sup>2</sup> Schienenquerschnitt.

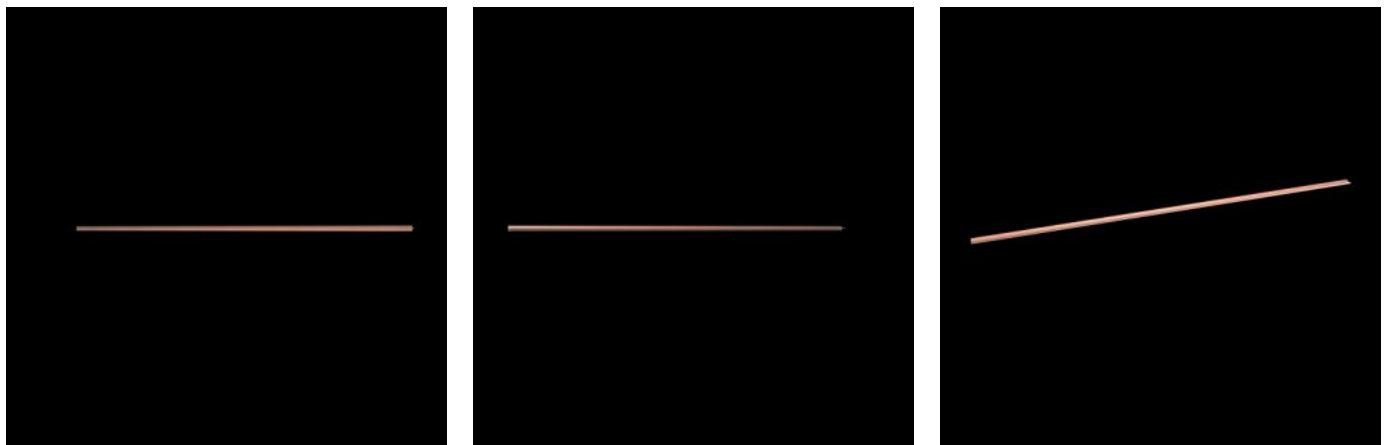

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9624.000
Material	E-Cu
Schienenstärke	3 mm
Querschnitt	120 mm <sup>2</sup>
Länge	1.500 mm
Abmessung	Länge: 1.500 mm
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	5.283
Bruttogewicht	5.56
Kupferanteil (kg/Stück)	1.61
Zolltarifnummer	74071000
EAN	4028177140936
ETIM 9	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

# Approbationen

---

Approbationen UR + C-UR (recognized)

---

Erklärungen Konformitätserklärung  
Konformitätserklärung UK

## Ausschreibungstext

Mini-PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 250A

Mini PLS Spezial - Sammelschienen E-Cu 250A

Technische Daten

Länge: 1500 mm

Schienstärke: 3 mm

Querschnitt: 120 qmm

System:

Rittal Mini PLS