
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



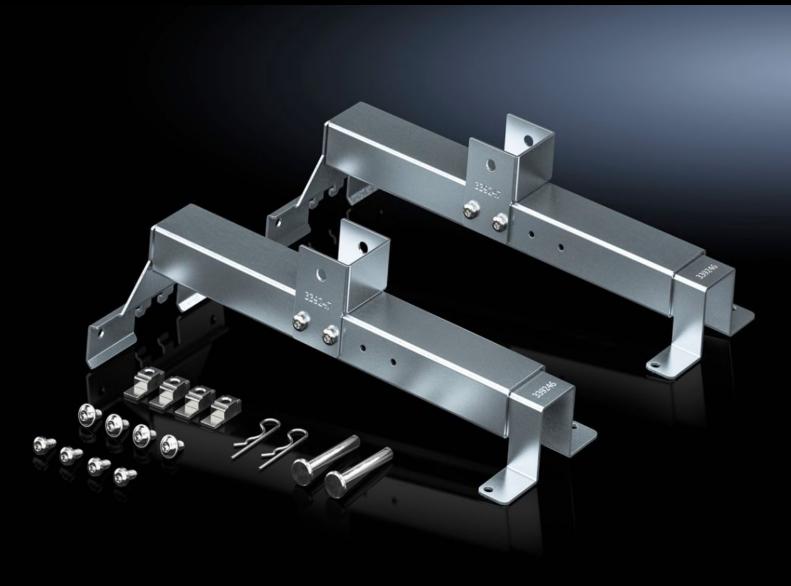

SV 9666.732 Tiefentraverse

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SV 9666.732 - Tiefentraverse für Einbausatz ISV

Zur Befestigung des ISV Einbausatzes im Schrank.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9666.732
Produktbeschreibung	Zur Befestigung des Einbausatzes im Schrank.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Artikel-Nr.	9666.902
	9666.912
	9666.922
	9666.932
Passend für	Gehäusetyp: VX
	Tiefe: = 400 mm
	= 500 mm
	= 600 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	3.04
Bruttogewicht	3.04
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177923256
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

© Rittal 2025