


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

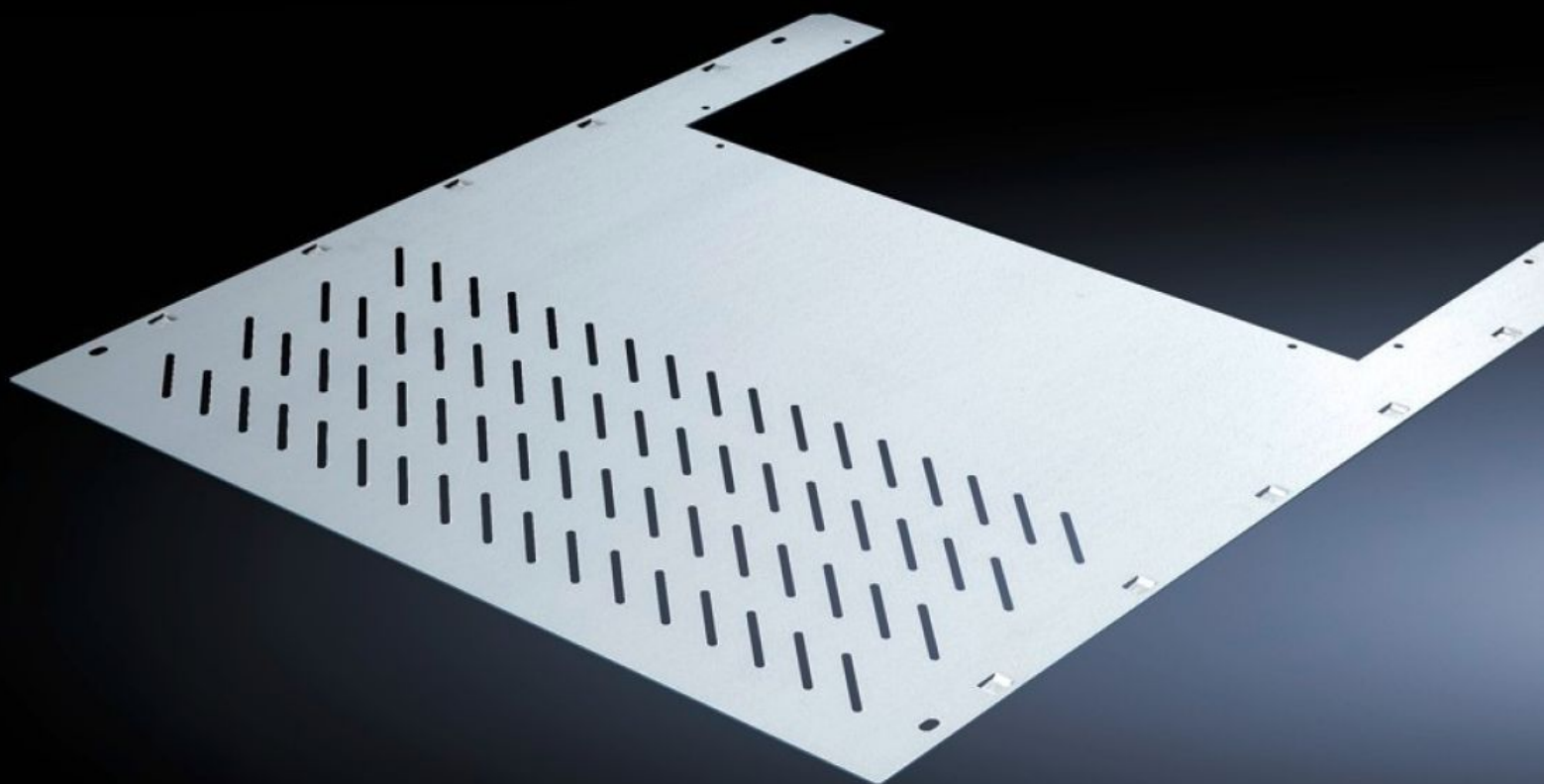

SV 9673.458 Funktionsraumteiler

Stand: 18.03.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9673.458 - Funktionsraumteiler mit Durchführung für vertikale Sammelschienensysteme

Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen mit vertikalen Sammelschienen.

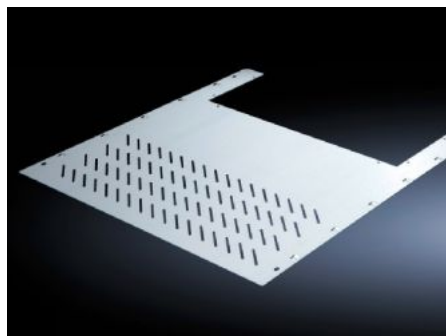

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9673.458
Ausführung	Mit Belüftungsöffnung
Produktbeschreibung	Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen mit vertikalen Sammelschienen. Bildet in Kombination mit den Seitenwandmodulen eine Formunterteilung nach Form 3 oder 4.
Material	Stahlblech, 1,25 mm
Oberfläche	Verzinkt
Montageausschnitt	Breite: 412 mm Tiefe: 201 mm
Für Funktionsraumtiefe	800 mm
Montagehinweis	Für den Einbau der Funktionsraumteiler sind je 2 Montagewinkel erforderlich.
Abmessung	Breite: 506 mm Tiefe: 788 mm
Passend für	Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	12 kg
Zolltarifnummer	73269098

Eigenschaften

ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeschreibung	SV Funktionsraumteiler, BT: 506x788 mm, für TS (B: 600 mm), mit Sammelschienen-Durchführung