


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

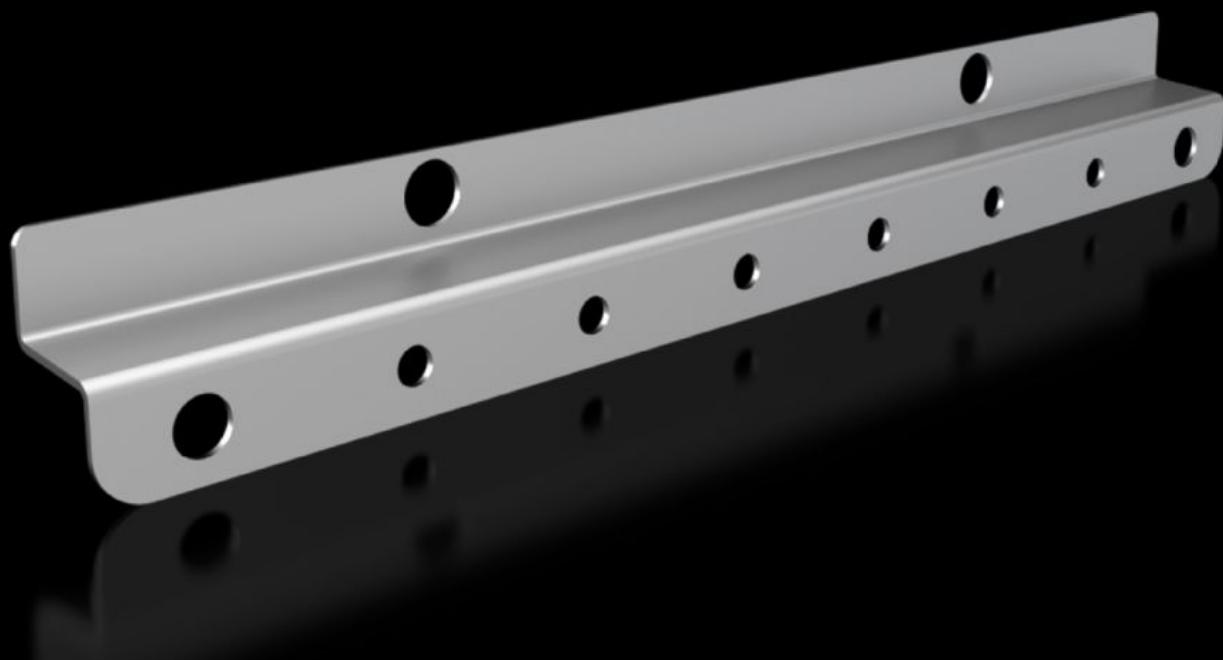

SV 9681.204

Montagelochleiste

Stand: 13.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

SV 9681.204 - Montagelochleiste für Teiltür

Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren, mit 25 mm-Lochraster für individuelle Anbauten an der Türrückseite, wie z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter, etc.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9681.204
Produktbeschreibung	Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren. Die Montagelochleisten besitzen ein 25 mm-Maßraster und können für individuelle Anbauten, wie z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter etc., an der Türrückseite verwendet werden. Lochdurchmesser der Montagelochleiste: 4,5 mm.
Material	Stahlblech, 1 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Länge	198 mm
Montagehinweis	Für Schrankbreite 1000 mm: 1 x 9681.204 und 1 x 9681.206
Abmessung	Länge: 198 mm
Passend für	Breite: 400 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	200 - 800 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0.6
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)

Eigenschaften

Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177930353
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung UK