


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

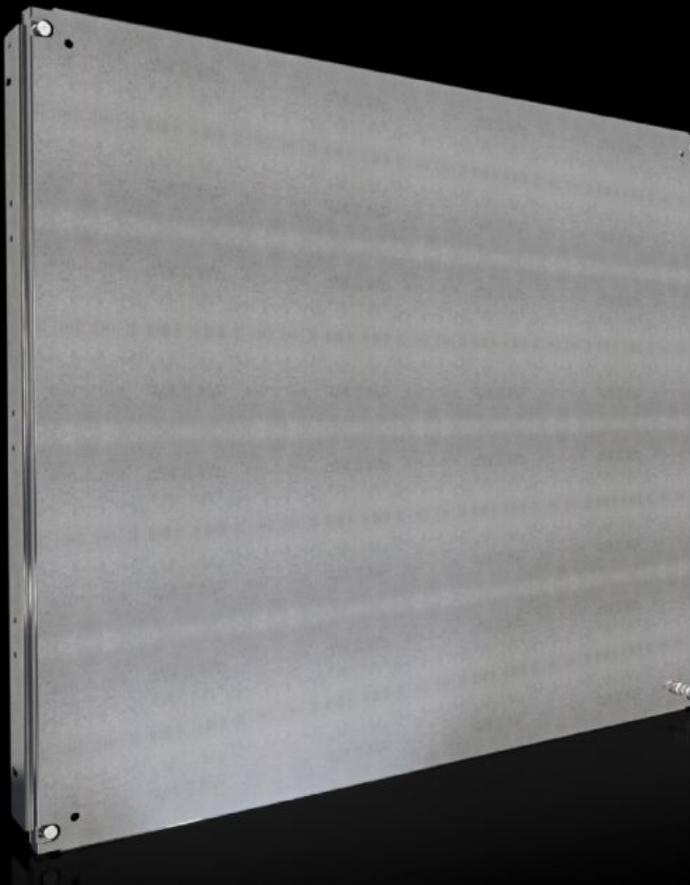

SV 9683.608

Teilmontageplatte

Stand: 22.02.2026 (Quelle: [ittal.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9683.608 - Teilmontageplatte für Funktionsraum-Seitenwand

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9683.608
Ausführung	geschlossen
Produktbeschreibung	Zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montageebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwand ist eine innere Unterteilung nach Form 1 bis 4 möglich.
Material	Stahlblech, 2 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumhöhe	800 mm
Abmessung	Breite: 902 mm Höhe: 793 mm
Passend für	Breite: = 1.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	14,7 kg
Bruttogewicht	15,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	48,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613

Eigenschaften

Produktbeschreibung

SV Teilmontageplatte, Breite x Höhe: 902x793 mm, geschlossen, für VX (B: 1000 mm)

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung UK