


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

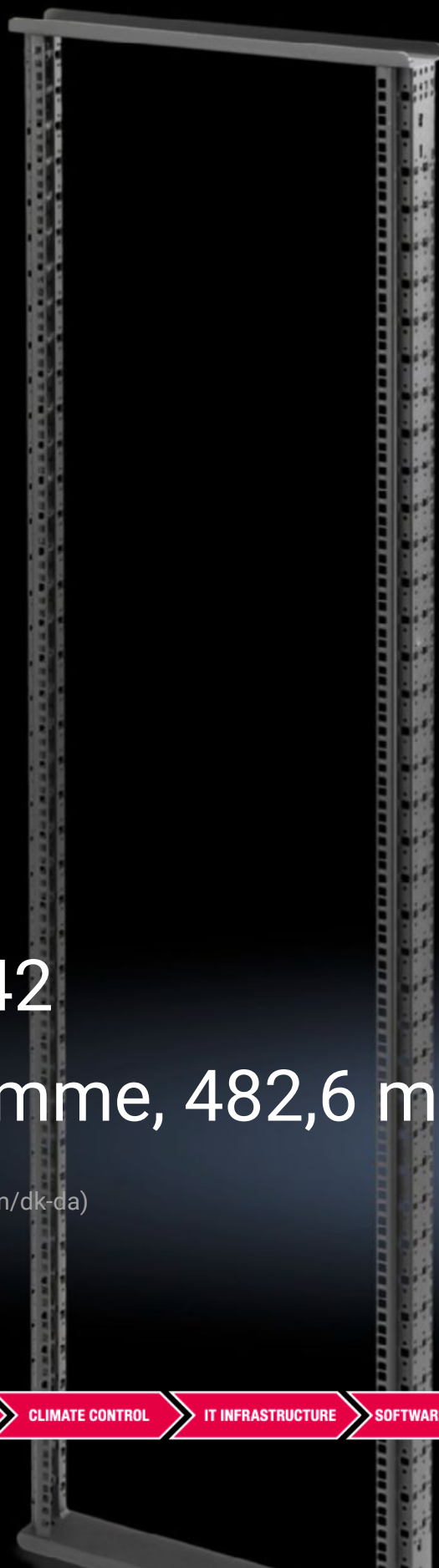

DK 5501.242

Montageramme, 482,6 mm (19")

Stat: 09-12-2025 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.242 - Montageramme, 482,6 mm (19") til TS, TS IT

Til udbygning af det forreste og bageste 482,6 mm (19") niveau, den svejsede 482,6 mm (19") montageramme kan fastgøres fuldt variabelt i dybden.



Funktioner

Best.nr.	DK 5501.242
Produktbeskrivelse	Påsvejset 482,6 mm (19")-montageramme til integration af et 19"-montageniveau inden for en TS-skabsramme. Profileret analog med TS IT til fuldstændig systemkompatibilitet, inkl. montage uden værktøj. Dybdevariabel fastgørelse mellem top- og bundramme. Enkelte højdeenheder med nummerering i to retninger. Montageramme fortil, forberedt til integration af kabelstyring og Dynamic Rack Control (RFID), montageramme bagtil til pladsbesparende integration af PDU-strømskinne, i zero-U-space i begge sider.
Materiale	Stålplade
Overflade	Grundet
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Højdeenheder	38 HE
Indbygningsposition	fortil
Belastningsevne	Op til 15.000 N statisk last, ved ensartet lastfordeling på to 482,6 mm (19") montagerammer, ved fuld udbygning.

Funktioner

Bemærk	Skabsrammens udvendige montageniveau bevares med henblik på yderligere udvidelser, og der er mulighed for afskærmning hele vejen rundt ved hjælp af luftstyreplader.
Passer til	Bokstype: TS TS IT Bredde: 600 mm Højde: 1.800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	9.75
Bruttovægt	11.75
Toldtarifnummer	73269098
EAN	4028177716537
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261