


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

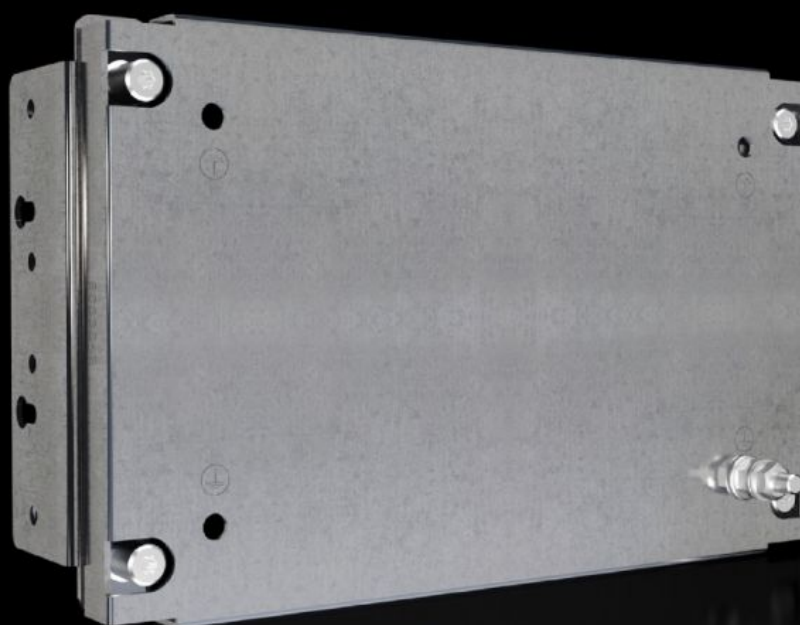

SV 9683.642 Delmontageplatte

Stat: 30-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.642 - Delmontageplade til funktionsrumssidevæg

Med og uden gennemføring, til direkte fastgørelse på funktionsfeltets sidevæg.

Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Best.nr. | SV 9683.642 |
| Udgave | lukket |
| Produktbeskrivelse | Til direkte fastgørelse på funktionsrumssidevæggen til indvendig opdeling. Universel indvendig udvidelse med koblings- og styreenheder. Tilvejebringelse af ekstra montageniveauer. I kombination med skilleplader og siddevæg kan der foretages en indvendig opdeling iht. form 1 til 4. |
| Materiale | Stålplade, 2 mm |
| Overflade | Galvaniseret |
| Leveringsomfang | Inkl. holdevinkler og montagematerialer |
| Til funktionsfelthøjde | 200 mm |
| Dimensioner | Bredde: 302 mm Højde: 193 mm |
| Passer til | Bredde: = 400 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 1,5 kg |
| Bruttovægt | 1,9 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres |
| Toldtarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Funktioner

Produktbeskrivelse

SV Partial mounting plate, WH: 302x193 mm, solid, for VX (W: 400 mm)

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring UK