


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

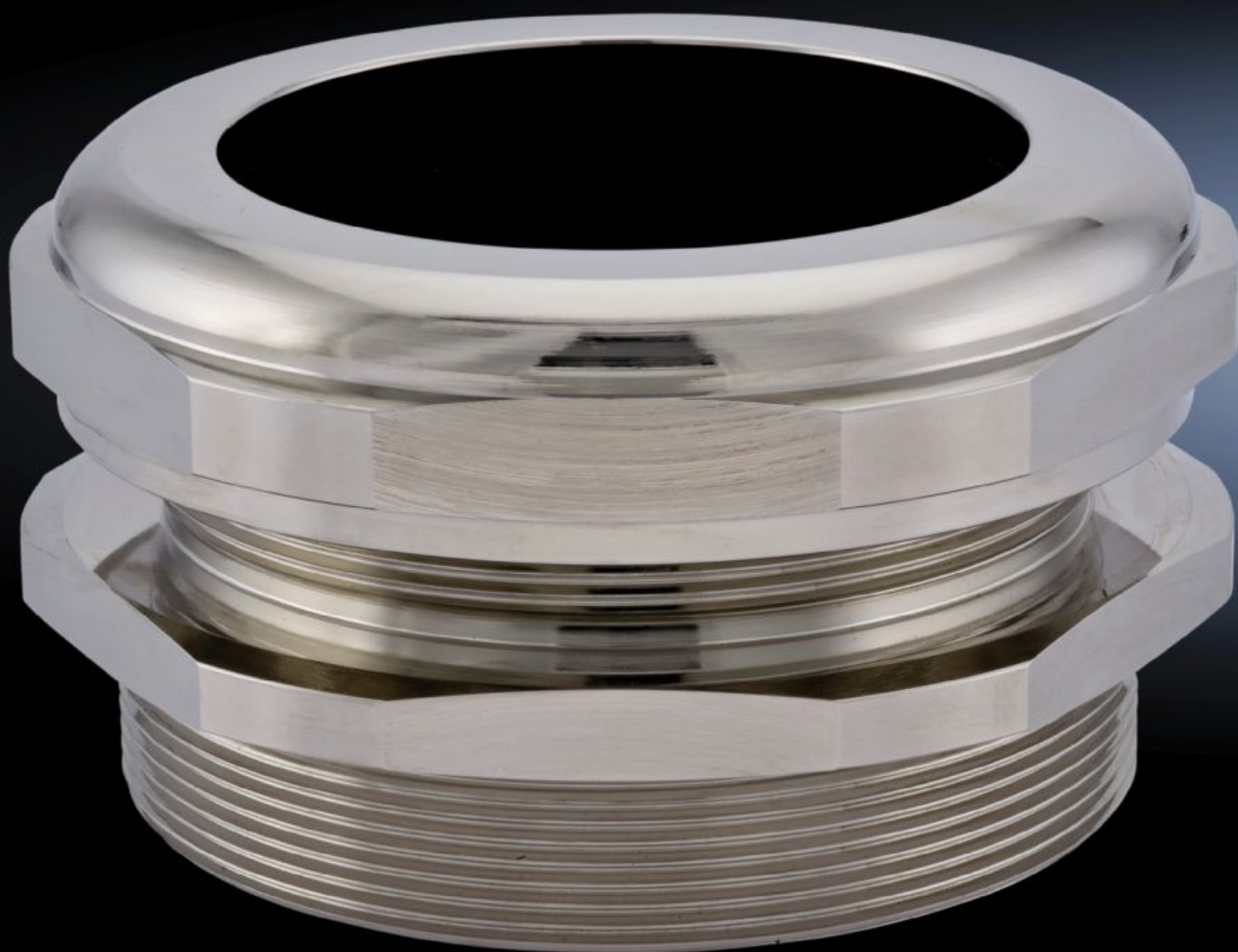

**SZ 1.106.5200.01**  
**HSK-XL**

Estado: 3/08/2025 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.106.5200.01 - HSK-XL

Prensaestopas grandes para diámetros de cable de hasta 90 mm

## Características

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Referencia                              | SZ 1.106.5200.01                                             |
| Ejecución                               | recto                                                        |
| Descripción producto                    | Prensaestopas grandes para diámetros de cable de hasta 90 mm |
| Material                                | Latón<br>Junta de sellado: NBR<br>O-Ring: NBR                |
| Color                                   | Otros                                                        |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 68                                                        |
| Medida rosca NPT                        | 2 1/2 pulgadas                                               |
| Ancho de llave                          | 80 mm                                                        |
| Para zona EX gas                        | sin                                                          |
| Radio de flexión (máx.)                 | No                                                           |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | No                                                           |
| Prensaestopa plano                      | No                                                           |
| Libre de halógenos                      | Sí                                                           |
| Refuerzo de fibra de vidrio             | No                                                           |
| Junta múltiple                          | No                                                           |
| Resistente a golpes                     | Sí                                                           |
| Con contratuerca                        | No                                                           |
| Prensaestopa divisible                  | No                                                           |
| Dimensiones                             | Long. de la rosca: 18 mm                                     |
| Campo de temperatura de servicio        | -20 °C...100 °C                                              |

# Características

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Long. de la rosca  | 18 mm         |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s).     |
| Peso neto          | 0.8           |
| Peso bruto         | 0.801         |
| Código arancelario | 85389099      |
| EAN                | 4033878405949 |
| ECLASS 8.0         | 27149109      |