


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

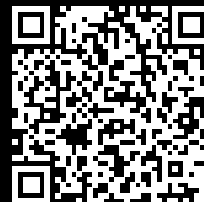

SZ 1.201.2100.10

DIN 46320-A-FS

Estado: 3/08/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.201.2100.10 - DIN 46320-A-FS

Accesorios de alivio de tensión de nylon 6/6

Características

Referencia	SZ 1.201.2100.10
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios de alivio de tensión de nylon 6/6
Material	Butadienestireno
Color	Gris luminoso RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 IP 65 con junta de estanqueidad
Ancho de llave	33 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	Sí
Dimensiones	Long. de la rosca: 11 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...60 °C
Long. de la rosca	11 mm

Características

Unidad de embalaje	50 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878409060
ECLASS 8.0	27149109