


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

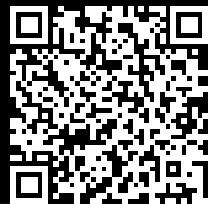

SZ 1.213.2500.50

KS

Estado: 24/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.213.2500.50 - KS

Drenaje del respiradero de ventilación, de poliamida

Características

Referencia	SZ 1.213.2500.50
Ejecución	recto
Descripción producto	Drenaje del respiradero de ventilación
Material	Poliamida
Color	Gris luminoso RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	30 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 15 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...100 °C

Características

Long. de la rosca	15 mm
Unidad de embalaje	10 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878411933