


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

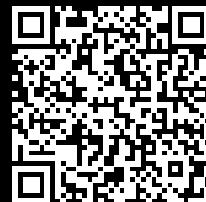

## SZ 1.218.5001.51 METRICA-P

Estado: 31/07/2025 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.218.5001.51 - METRICA-P

Prensaestopas en medidas métricas en poliamida



## Características

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Referencia                              | SZ 1.218.5001.51                                               |
| Ejecución                               | recto                                                          |
| Descripción producto                    | Prensaestopas en medidas métricas en poliamida                 |
| Material                                | Poliamida<br>Junta de sellado: NBR/FKM                         |
| Color                                   | Negro<br>RAL 9005                                              |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 68 (10 bar) con anillo O extra<br>IP 69K con anillo O extra |
| Paso de rosca                           | 1,5 mm                                                         |
| Ancho de llave                          | 55 mm                                                          |
| Para zona EX gas                        | sin                                                            |
| Radio de flexión (máx.)                 | No                                                             |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | No                                                             |
| Prensaestopa plano                      | No                                                             |
| Libre de halógenos                      | Sí                                                             |
| Refuerzo de fibra de vidrio             | No                                                             |
| Junta múltiple                          | No                                                             |

# Características

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Resistente a golpes              | Sí                       |
| Con contratuerca                 | No                       |
| Prensaestopa divisible           | No                       |
| Dimensiones                      | Long. de la rosca: 12 mm |
| Campo de temperatura de servicio | -40 °C...100 °C          |
| Long. de la rosca                | 12 mm                    |
| Unidad de embalaje               | 5 pza(s).                |
| Código arancelario               | 85389099                 |
| EAN                              | 4033878412909            |
| ECLASS 8.0                       | 27149109                 |