


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

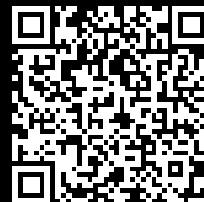

## SZ 1.293.2500.31

## HSK-K-Flex

Estado: 1/08/2025 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.293.2500.31 - HSK-K-Flex

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos, de latón niquelado



## Características

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                              | SZ 1.293.2500.31                                                       |
| Ejecución                               | recto                                                                  |
| Descripción producto                    | Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos |
| Material                                | Poliamida<br>Junta de sellado: NBR                                     |
| Color                                   | Gris luminoso<br>RAL 7035                                              |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K con anillo O extra                            |
| Paso de rosca                           | 1,5 mm                                                                 |
| Ancho de llave                          | 33 mm                                                                  |
| Radio de flexión (máx.)                 | No                                                                     |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | Sí                                                                     |
| Prensaestopa plano                      | No                                                                     |
| Libre de halógenos                      | Sí                                                                     |
| Refuerzo de fibra de vidrio             | No                                                                     |
| Junta múltiple                          | No                                                                     |
| Resistente a golpes                     | Sí                                                                     |

# Características

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Con contratuerca                 | No                       |
| Prensaestopa divisible           | No                       |
| Dimensiones                      | Long. de la rosca: 15 mm |
| Campo de temperatura de servicio | -40 °C...100 °C          |
| Long. de la rosca                | 15 mm                    |
| Unidad de embalaje               | 20 pza(s).               |
| Código arancelario               | 85389099                 |
| EAN                              | 4033878417676            |
| ECLASS 8.0                       | 27149109                 |