


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

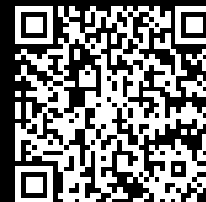

SZ 1.294.2001.50

HSK-K-Flex

Estado: 10/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.294.2001.50 - HSK-K-Flex

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos, de latón niquelado



Características

Referencia	SZ 1.294.2001.50
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos
Material	Poliamida Junta de sellado: NBR
Color	Negro RAL 9005
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K con anillo O extra
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	27 mm
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	Sí
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí

Características

Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 9 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...100 °C
Long. de la rosca	9 mm
Unidad de embalaje	25 pza(s).
Código arancelario	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Descripción producto	HSK-Flex negro M20x1,5 10-14 mm