


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

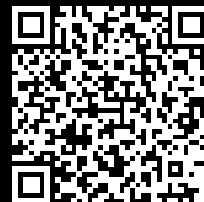

SZ 1.312.5000.50 KF-G

Estado: 1/08/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.312.5000.50 - KF-G

Brida a presión de nylon 6/6



Características

Referencia	SZ 1.312.5000.50
Ejecución	Ángulo 90°
Descripción producto	Brida a presión de nylon 6/6
Material	Poliamida O-Ring: NBR
Color	Gris luminoso RAL 7011
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54
Paso de rosca	1,5 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí

Características

Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...110 °C
Unidad de embalaje	10 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878419342