


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

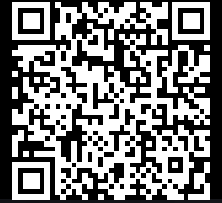

SZ 1.316.1600.50

90° Snap Elbow

Estado: 27/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.316.1600.50 - 90° Snap Elbow

De nylon 6/6

Características

Referencia	SZ 1.316.1600.50
Ejecución	Ángulo 90°
Descripción producto	De nylon 6/6
Material	Poliamida O-Ring: NBR
Color	Gris luminoso RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	19 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 8 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...80 °C

Características

Long. de la rosca	8 mm
Unidad de embalaje	25 pza(s).
Código arancelario	39269097
Descripción producto	Klapp-Winkel M16 gris, RH M16
