


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

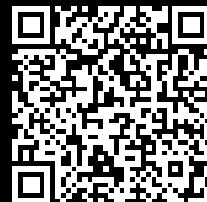

undefined 1.513.1001.70

Racor en polyamide W

Estado: 16/02/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

undefined 1.513.1001.70 - Racor en polyamide W

Racor acodado de poliamida, Protección contra desconexión involuntaria

Características

Referencia	1.513.1001.70
Ejecución	Ángulo 90°
Descripción producto	Racor en ángulo recto de poliamida para conductos flexibles de protección
Ventajas	Fácil y sencilla extracción con destornillador
Material	Poliamida O-Ring: NBR
Color	Negro RAL 9005 RAL 9005
Dimensiones	Altura: 51,5 mm Longitud: 83 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54
Ancho de llave	42 mm
Dimensiones	Rosca: NPT 1 Long. de la rosca: 15 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...80 °C
Long. de la rosca	15 mm
Suitable for Polyamid hose DN	29 mm
Adecuada para Ø	46 mm
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Código arancelario	39174000
EAN	4033878423165