


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

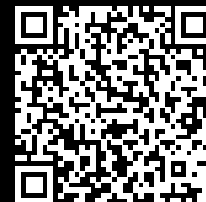

undefined 1.513.3401.70
Racor en polyamide W

Estado: 13/03/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



undefined 1.513.3401.70 - Racor en polyamide W

Racor acodado de poliamida, Protección contra desconexión involuntaria

Características

Referencia	1.513.3401.70
Ejecución	Ángulo 90°
Descripción producto	Racor en ángulo recto de poliamida para conductos flexibles de protección
Ventajas	Fácil y sencilla extracción con destornillador
Material	Poliamida O-Ring: NBR
Color	Negro RAL 9005 RAL 9005
Dimensiones	Altura: 40 mm Longitud: 70 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54
Ancho de llave	33 mm
Dimensiones	Rosca: NPT ¾ Long. de la rosca: 13 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...80 °C
Long. de la rosca	13 mm
Suitable for Polyamid hose DN	23 mm
Adecuada para Ø	38,5 mm
Unidad de embalaje	10 pza(s).
Código arancelario	39174000
Descripción producto	SM-Winkel NPT 3/4" negro