


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

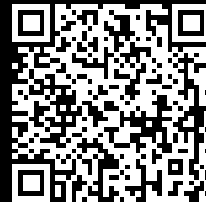

## SZ 1.581.4003.52 HSK-K-MULTI-Ex-Active

Estado: 2/08/2025 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.581.4003.52 - HSK-K-MULTI-Ex-Active

## Características

|                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                              | SZ 1.581.4003.52                                                                    |
| Ejecución                               | recto                                                                               |
| Material                                | Poliamida, fibra de vidrio reforzada<br>Junta de sellado: Elastómero<br>O-Ring: NBR |
| Color                                   | Azul<br>RAL 5012                                                                    |
| Ancho de llave                          | 53 mm                                                                               |
| Para zona EX gas                        | 1,2,                                                                                |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | Sí                                                                                  |
| Radio de flexión (máx.)                 | No                                                                                  |
| Prensaestopa plano                      | No                                                                                  |
| Refuerzo de fibra de vidrio             | Sí                                                                                  |
| Libre de halógenos                      | Sí                                                                                  |
| Junta múltiple                          | No                                                                                  |
| Prensaestopa divisible                  | No                                                                                  |
| Resistente a golpes                     | No                                                                                  |
| Con contratuerca                        | No                                                                                  |
| Dimensiones                             | Long. de la rosca: 13 mm                                                            |
| Campo de temperatura de servicio        | -20 °C...85 °C                                                                      |
| Unidad de embalaje                      | 10 pza(s).                                                                          |
| Código arancelario                      | 85389099                                                                            |
| ECLASS 8.0                              | 27149109                                                                            |