


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

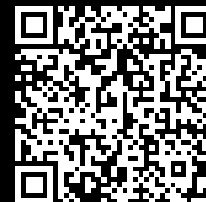

## SZ 1.597.1221.71 HSK-K-MULTI

Estado: 24/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.597.1221.71 - HSK-K-MULTI

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios, de nylon 6/6



## Características

Referencia	SZ 1.597.1221.71
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios
Material	Poliamida V0 según UL 94 Junta de sellado: Elastómero
Color	Negro RAL 9005
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (10 bar) con anillo O extra
Medida rosca NPT	1/2 pulgada
Ancho de llave	24 mm
Para zona EX gas	sin
Observación para el montaje	IP 68 por la configuración optimizada de todas las escotaduras
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No

# Características

Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 13 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...100 °C
Long. de la rosca	13 mm
Unidad de embalaje	50 pza(s).
Código arancelario	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Descripción producto	HSK-K/Multi negro NPT1/2"/16 con 2x6mm