


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

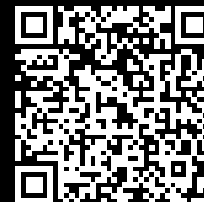

## SZ 1.597.2900.00

## HSK-K-MULTI

Estado: 7/04/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.597.2900.00 - HSK-K-MULTI

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios, de nylon 6/6



## Características

Referencia	SZ 1.597.2900.00
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios
Material	Poliamida V0 según UL 94 Junta de sellado: Elastómero
Color	Gris luminoso RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (10 bar) con anillo O extra
Ancho de llave	42 mm
Para zona EX gas	sin
Observación para el montaje	IP 68 por la configuración optimizada de todas las escotaduras
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No

# Características

Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 11 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...100 °C
Long. de la rosca	11 mm
Unidad de embalaje	25 pza(s).
Código arancelario	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Descripción producto	HSK-K/Multi gris Pg 29 con 6x6,5 mm