


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

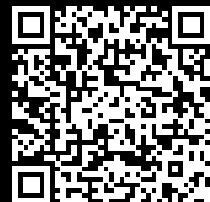

SZ 1.609.1600.30

HSK-M

Estado: 11/01/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.609.1600.30 - HSK-M

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de latón niquelado



Características

Referencia	SZ 1.609.1600.30
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de latón niquelado
Material	Latón Junta de sellado: NBR Borne de poliamida
Superficie	niquelado (mate)
Color	Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	19 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No

Características

Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 10 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...100 °C
Long. de la rosca	10 mm
Unidad de embalaje	50 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878429525
ECLASS 8.0	27149109