


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

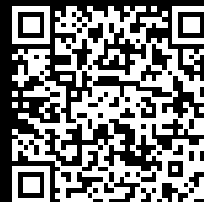

SZ 1.623.1600.30

HSK-M-Flex

Estado: 12/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.623.1600.30 - HSK-M-Flex

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos con protección flexible, de acero inoxidable

Características

Referencia	SZ 1.623.1600.30
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos con protección flexible
Material	Latón Borne de poliamida Junta de sellado: NBR O-Ring: NBR
Superficie	niquelado (mate)
Color	Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	19 mm
Para zona EX gas	1,2,
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	Sí
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No

Características

Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 10 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...100 °C
Long. de la rosca	10 mm
Unidad de embalaje	50 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878433010
ECLASS 8.0	27149109