


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

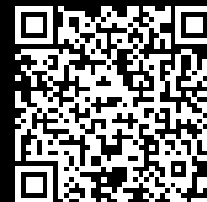

# SZ 1.675.2500.50 HSK-INOX (1.4404)

Estado: 15/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.675.2500.50 - HSK-INOX (1.4404)

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de acero inoxidable

## Características

|   |   |
|---|---|
| Referencia                              | SZ 1.675.2500.50  |
| Ejecución                               | recto   |
| Descripción producto                    | Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de acero inoxidable |
| Material                                | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)<br>Junta de sellado: FKM                      |
| Color                                   | Otros   |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K  |
| Paso de rosca                           | 1,5 mm  |
| Ancho de llave                          | 30 mm   |
| Para zona EX gas                        | sin   |
| Radio de flexión (máx.)                 | No  |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | No  |
| Prensaestopa plano                      | No  |
| Libre de halógenos                      | Sí  |
| Refuerzo de fibra de vidrio             | No  |
| Junta múltiple                          | No  |
| Resistente a golpes                     | Sí  |
| Con contratuerca                        | No  |
| Prensaestopa divisible                  | No  |
| Dimensiones                             | Long. de la rosca: 7 mm   |
| Campo de temperatura de servicio        | -40 °C...100 °C   |

# Características

---

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Long. de la rosca    | 7 mm                          |
| Unidad de embalaje   | 10 pza(s).                    |
| Código arancelario   | 85389099                      |
| ECLASS 8.0           | 27149109                      |
| Descripción producto | HSK-INOX M25x1,5 13-18 mm+tor |

---