


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

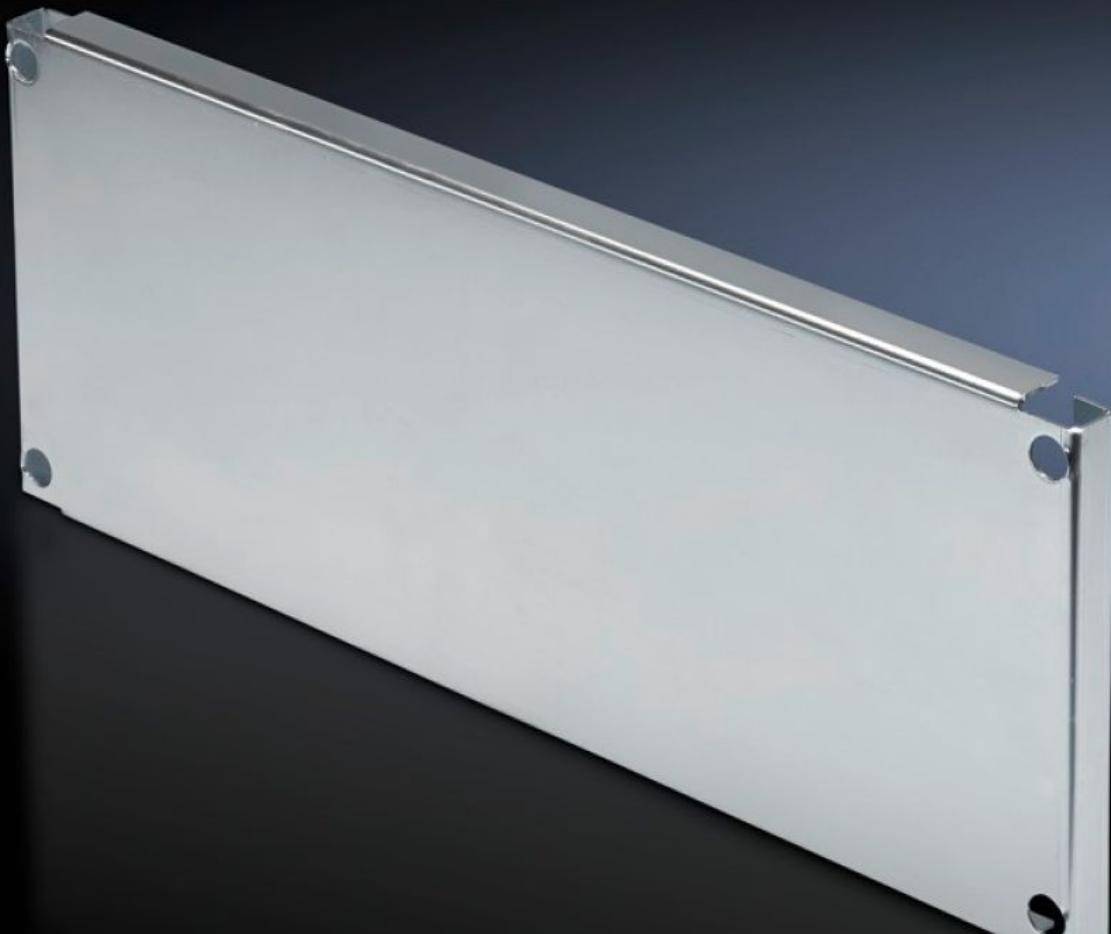

**SV 9673.688**

**Placas de montaje parciales**

Estado: 12/01/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9673.688 - Placas de montaje parciales para módulos laterales para área de función (subdivisión interior)

Con o sin paso, para la fijación directa a los módulos laterales de áreas funcionales.



## Características

Referencia	SV 9673.688
Ejecución	sin paso
Descripción producto	Para la fijación directa a los módulos laterales del compartimento de la división interna. Equipamiento interior universal con aparatos de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. Es posible realizar una compartimentación interior con forma 2, 3 ó 4 combinando los separadores del área de función y los módulos laterales.
Material	Chapa de acero, 2 mm
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incluye ángulo soporte y material de fijación.
Para altura del área de función	800 mm
Dimensiones	Anchura: 702 mm Altura: 793 mm
Adecuado para	Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	11.839
Peso bruto	12.462

# Características

---

Código arancelario 73269098

---

EAN 4028177543980

---

ETIM 9 EC002525

---

ECLASS 8.0 27400613