


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

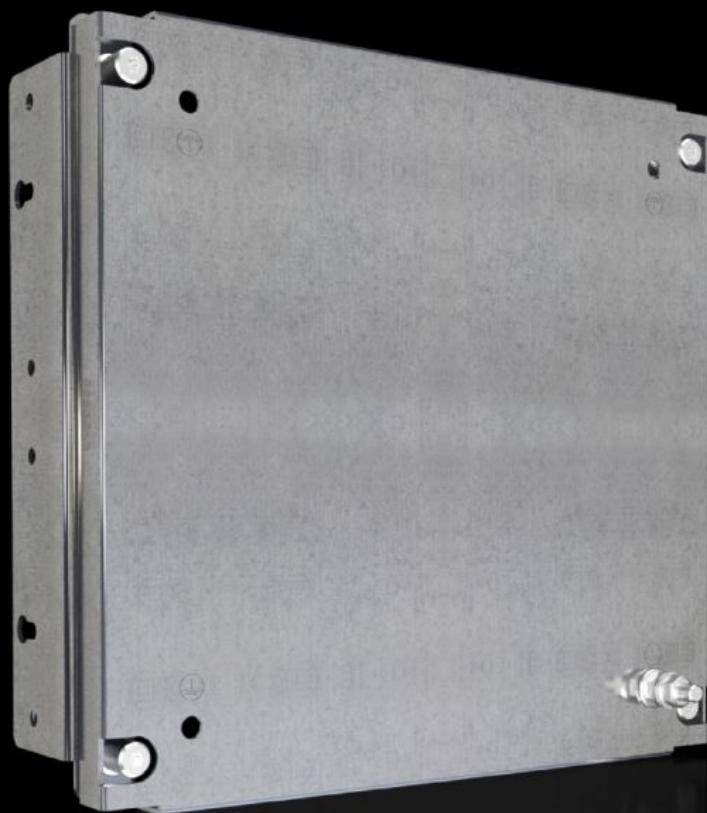

**SV 9683.643**

**Plaques de montage partielles**

État: 9/01/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

# SV 9683.643 - Plaques de montage partielles pour panneau latéral du compartiment fonctionnel

Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel.

## Caractéristiques

Référence	SV 9683.643
Modèle	Plein
Description produit	Pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En rajoutant des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d'effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 1 à 4.
Matériau	Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Équerre d'assemblage et matériel de fixation inclus
Pour hauteur de compartiment fonctionnel	300 mm
Dimensions	Largeur: 302 mm Hauteur: 293 mm
Convient à	Largeur: = 400 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.42
Poids brut	2.82
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	10,7 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit

# Caractéristiques

---

Numéro du tarif douanier 94039910

EAN 4028177935082

ETIM 9 EC000213

ECLASS 8.0 27400613

# Approbation

---

Explications Déclaration de conformité UK