


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

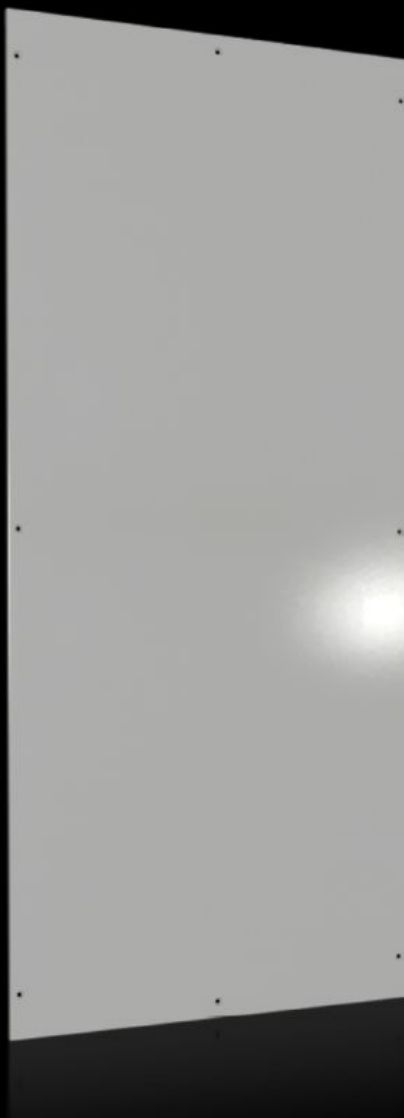

## VX 8120.245

# Felcsavarozható acéllemez oldalfal

Állapot: 2026.06.07. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8120.245 - Felcsavarozható acéllemez oldalfal VX rendszerhez

Felcsavarozható acéllemez oldalfalak VX-hez.

## Jellemzők

Cikkszám	VX 8120.245
Előnyei	Időtakarékos felszerelés csíptethető oldalfaltartóval Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem a belső érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével Egyszerű magasság- és mélységállítás a felfüggesztési segédlet révén Egyszemélyes összeszerelés Földelőcsap nagyméretű, fényezésmentes érintkezési felülettel az optimális felfekvésért
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Mártóalapozott, kívül porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható	Házípus: VX IT Magasság: = 2.200 mm Mélység: = 1.000 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	51,2 kg
Bruttó tömeg	52,2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	153,33 kg CO2 eq (Cat B)

## Jellemzők

---

Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Termékleírás	VX oldalfal, csavarozható, 2200x1000mm, 2db/cs

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	PCF-declaration