


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

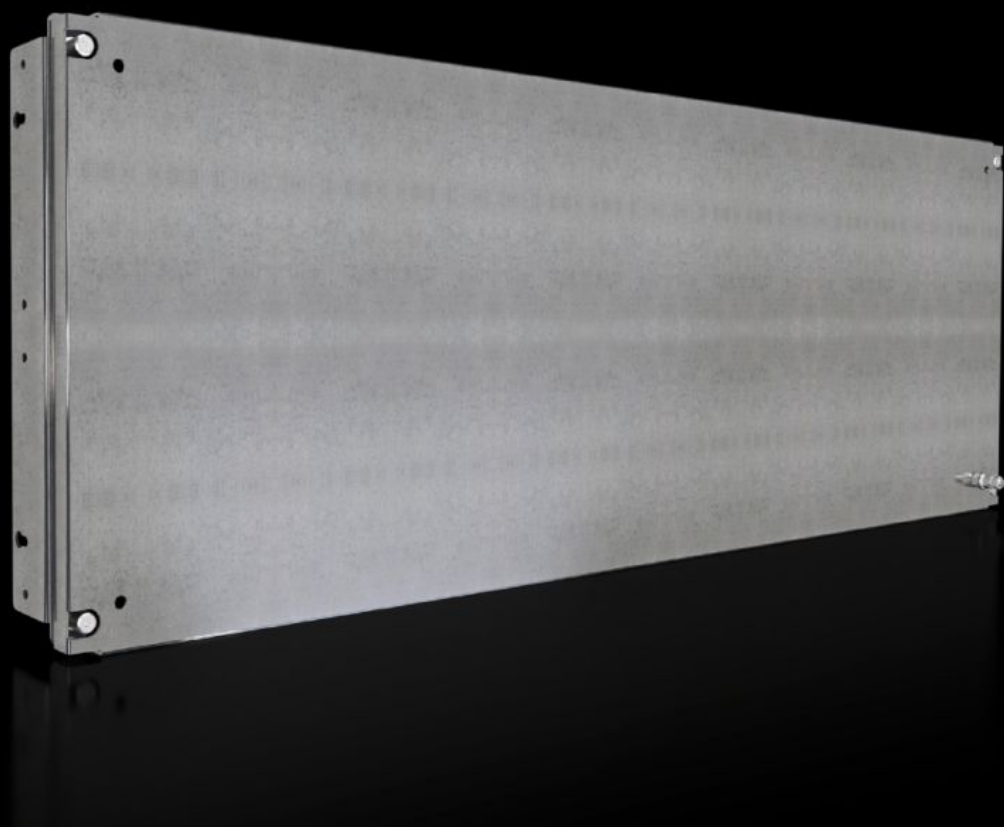

SV 9683.624

Rész-szerelőlap

Állapot: 2026.05.30. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.624 - Rész-szerelőlap funkcionális tér oldalfalhoz

Átvezetéssel és anélkül, a funkcionális tér oldalfalhoz történő közvetlen rögzítéshez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9683.624
Kivitel	zárt
Termékleírás	A funkcionális tér oldalfalára történő közvetlen rögzítéshez belső felosztás céljából. Univerzális belső kiépítés kapcsoló- és vezérlőkészülékek számára. További szerelősíkok létrehozása. Funkcionális tér elválasztókkal és oldalfalakkal együtt a Forma 1 - 4 szerinti elválasztás lehetséges.
Anyag	Acéllemez, 2 mm
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Tartó-szögidommal és rögzítési segédanyagokkal együtt.
Funkcionális tér magasság	400 mm
Méret	Szélesség: 1.102 mm Magasság: 393 mm
Használható	Szélesség: = 1.200 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	9 kg
Bruttó tömeg	9,14 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	34,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613
Termékleírás	SV Rész-szerelőlap, BH: 1102x393 mm, zárt, VX szekrényhez (B: 1200 mm)

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat UK