


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

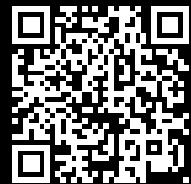

AX 2580.007

Bocchettoni passacavi

Stato: 12/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2580.007 - Bocchettoni passacavi per flangia passacavi in plastica, modulare e cornice di tenuta, modulare

I bocchettoni passacavi scanalati, in combinazione con gli inlay, assicurano un ingresso cavi personalizzato, anche dei cavi precablati.

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|--|
| Codice prodotto | AX 2580.007 |
| Esecuzione | Bocchettone passacavi, piccolo |
| Descrizione prodotto | I bocchettoni passacavi multi strato, permettono un ingresso cavi personalizzato, anche con dei cavi precablati. |
| Materiale | Plastica |
| Colore | RAL 7035 |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 12 Type 4X solo per uso indoor |
| Per diametro cavi | 7 mm |
| Confezione | 10 pz. |
| Peso netto | 0.06 |
| Peso lordo | 0.07 |
| Codice tariffa doganale | 40082900 |
| EAN | 4028177939660 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

Approvazioni

Approvazioni

UR + C-UR (recognized)