


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

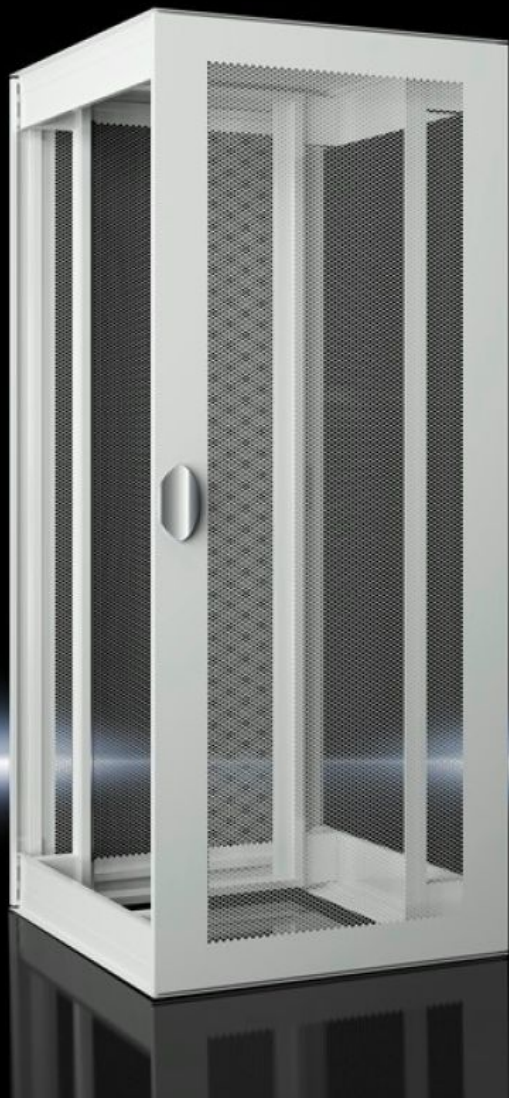

TE 7000.882

Armadi di rete TE 7000

Stato: 20/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.882 - Armadi di rete TE 7000 Profondità 1000 mm, con fori di aerazione

Armadio IT TE 7000 per la realizzazione di un'infrastruttura IT in locali tecnici climatizzati.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	TE 7000.882
Vantaggi	Nessun montante laterale Massima accessibilità Facili inserimenti grazie alla scomponibilità
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Telaio di montaggio: trattamento di fondo ad immersione Sbarre piatte: verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Struttura autoportante tramite profilati di montaggio 482,6 mm (19") anteriore e posteriore, regolabile in profondità Porta in lamiera d'acciaio, aerata, (con superficie in alluminio microtraforato > 67 %) con impugnatura anteriore, cerniera a 130°, chiusura di sicurezza 3524 E Porta in lamiera d'acciaio, aerata, (con superficie in alluminio microtraforato > 67 %) con cerniera posteriore a 130°, chiusura di sicurezza 3524 E Kit di unione Piedini di livellamento M10 (forniti non montati) Tetto comprensiva di listello a spazzola per entrata cavi e con feritoia predisposta per l'inserimento di un'unità di ventilazione forzata (opzione). Telaio del fondo con apertura massima per equipaggiamenti opzionali con lamiere modulari chiuse o forate per aerazione passiva o ingresso cavi.
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza	42 HE

Caratteristiche

Unità di altezza	42 HE
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	745 mm
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	81.7
Peso lordo	86
EAN	4028177471757
ECLASS 8.0	27180207