Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7979.131 PDU basic


Stato: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 7979.131 - PDU basic

Distribuzione di corrente nei rack IT : PDU per una distribuzione dell'alimentazione di base stabile e compatta per gli ambienti IT.



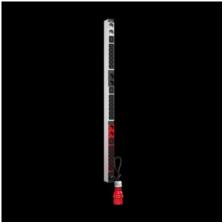



Caratteristiche

| Codice prodotto | DK 7979.131 |
|-------------------------------|---|
| Descrizione prodotto | Distribuzione dell'alimentazione di base compatta. Grazie alla PDU basic, è possibile dotare qualsiasi rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente in modo semplice. A seconda della versione PDU, è possibile il montaggio orizzontale ne piano da 19" o il montaggio verticale (anche nello spazio zero U). |
| Vantaggi | In caso di montaggio verticale, le PDU possono essere installate a Zero-U negli armadi VX IT o armadi rack TS IT di Rittal Marcature colorate di fasi e fusibili (L1=rosa, L2=nero, L3=bianco) Set di installazione senza attrezzi per VX IT |
| Materiale | Profilo in alluminio estruso anodizzato Prese: plastica |
| Parti incluse nella fornitura | Sistema di bloccaggio per connettori IEC C14, C20 Materiale di fissaggio |
| Opzioni | Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU Possibili altri colori di contenitori |
| Dimensioni | Larghezza: 44 mm Profondità: 70 mm Lunghezza: 1.095 mm |

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

| Numero di prese e tipi | 12 x C19 |
|------------------------------------|--|
| Tensione nominale di esercizio | 400 V (AC) |
| Corrente nominale (max.) | 32 A |
| Potenza nominale assorbita | 22 kW |
| Alimentatori | Quantità: 3 Fasi per alimentazione: 3~ |
| Lunghezza cavo di connessione | 3 m |
| Connessione elettrica | CEE |
| Direttive | Direttiva EMC 2014/30/UE Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE |
| Norme | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Range temperatura di esercizio | 5 °C50 °C |
| Umidità dell'aria (senza condensa) | 1095 % |
| Range di temperatura stoccaggio | -20 °C70 °C |
| Adatti per | Tipo di contenitore: Telaio VX IT: ≥ 1.200 mm Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19": ≥ 1.800 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 5 |
| Peso lordo | 5.5 |
| Codice tariffa doganale | 85366990 |
| EAN | 4028177947474 |
| E-Number Sweden | E8407013 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| | |

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025