
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



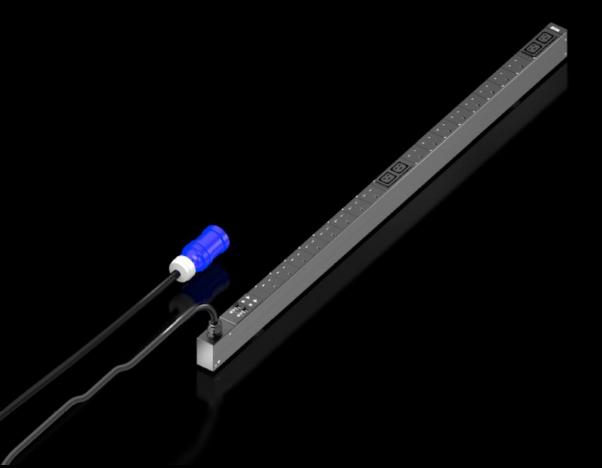


# DK 7979.815 PDU UK basic

Stato: 17/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



#### DK 7979.815 - PDU UK basic

Il sistema di distribuzione dell'alimentazione è stato appositamente progettato per data center e armadi rack free-standing con connettori per apparecchi UK (BS 1363).

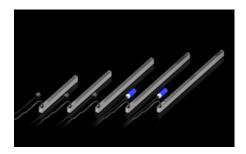

#### Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7979.815
Descrizione prodotto	Distribuzione di corrente high-end in un design compatto per reti IT e armadi server. A seconda della versione, con numerose funzioni di gestione per la misurazione e il monitoraggio dell'energia.
Vantaggi	Set di installazione senza attrezzi per VX IT Design a risparmio energetico
Dati tecnici	Marcature colorate di fasi e fusibili (L1=rosa, L2=nero, L3=bianco) Interruttore compatto (16 A, tipo Carling)
Materiale	Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero Prese: plastica
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Opzioni	Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU
Dimensioni	Larghezza: 44 mm Profondità: 70 mm Lunghezza: 1.495 mm
Numero di prese e tipi	16 x BS 1363 / 4 x C19
Prese di alimentazione	16 x BS 1363 4 x C 19

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Corrente nominale (max.)	32 A
Potenza nominale assorbita	7,4 kW
Alimentatori	Quantità: 1 Fasi per alimentazione: 1~
Lunghezza cavo di connessione	3 m
Connessione elettrica	CEE
Direttive	Direttiva EMC 2014/30/UE Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Norme	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 62053-21
Range temperatura di esercizio	5 °C50 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	1095 %
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C70 °C
Adatti per	Tipo di contenitore: Telaio VX IT: ≥ 1.800 mm Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19": ≥ 1.800 mm Tipo di contenitore: TX CableNet: ≥ 1.800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	4
Peso lordo	5
Codice tariffa doganale	85366990
EAN	4028177948617
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

© Rittal 2025 3

## Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025