
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



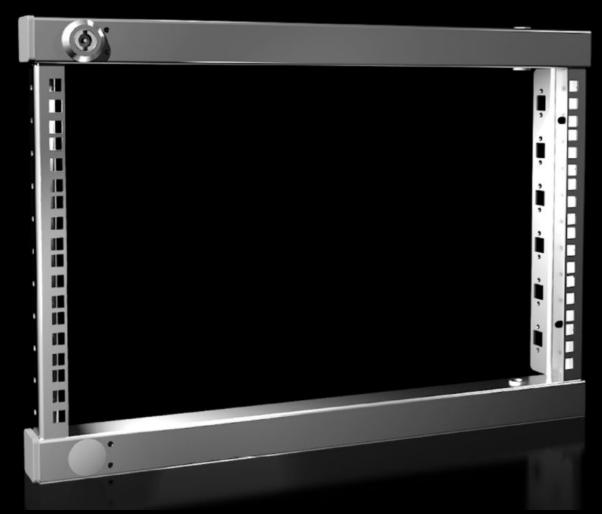

VX 8619.510 Telao girevole parziale

Stato: 29/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



VX 8619.510 - Telao girevole parziale per armadi VX, VX SE, AX larghi 600 mm e 800 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").





Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8619.510
Descrizione prodotto	Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	2 cerniere a 130°
	Incl. chiusura a filo con inserto a doppio pettine
	Materiale di fissaggio al set d'installazione
Nota	Per bloccare il telaio girevole in posizione aperta è necessario il
	dispositivo di arresto per telai girevoli
	A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis
	da 23 x 64 mm
	Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo
	adattatore VX
	Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
Informazioni sul nr. d'ord.	Per il montaggio in AX è inoltre necessario il kit di montaggio AX
Adatti per	Tipo di contenitore: VX
	VX SE
	AX
	Larghezza: = 600 mm
	= 800 mm
	Altezza: ≥ 600 mm

© Rittal 2025

Caratteristiche

VX
VX SE
6 HE
VX
VX SE
AX
1 pz.
2.861
3.084
94039910
4028177919570
EC002620
27189261

© Rittal 2025 3