


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

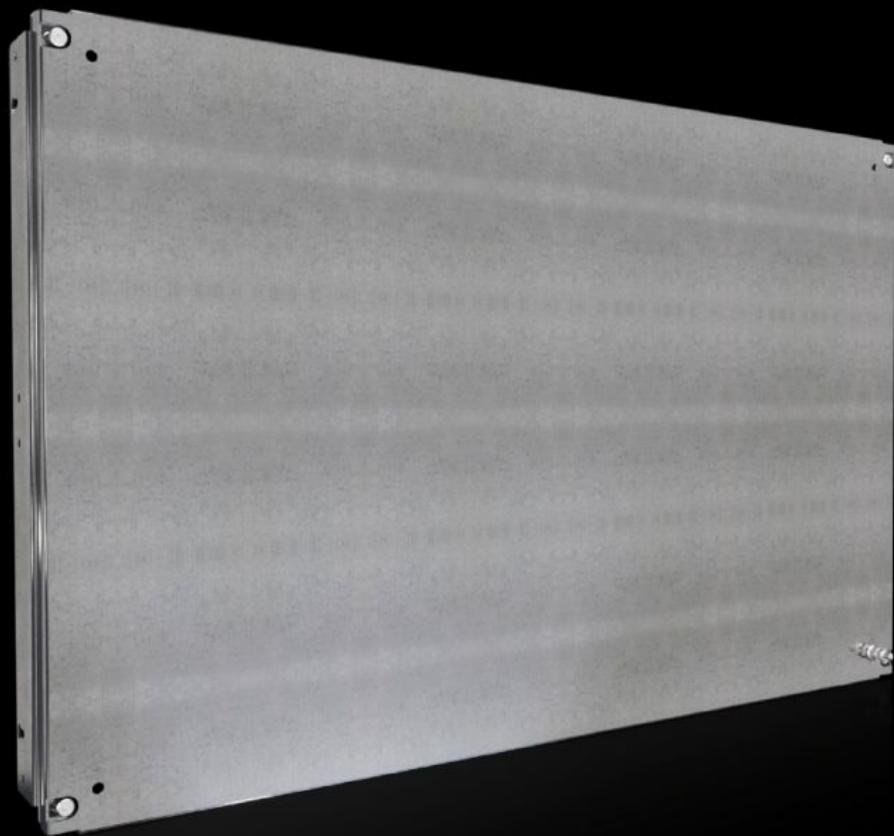

SV 9683.606

Piastra di montaggio parziale

Stato: 15/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9683.606 - Piastra di montaggio parziale per pannello laterale per scomparti funzionali

Con o senza passaggio cavi, per il fissaggio diretto al pannello laterale per scomparti funzionali.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9683.606
Esecuzione	senza fori di aerazione
Descrizione prodotto	Per il fissaggio diretto sul pannello laterale per creare segregazioni interne. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Creazione di ulteriori piani di montaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, è possibile una suddivisione secondo le forme costruttive da 1 a 4.
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Angolari di montaggio e materiale di fissaggio
Per altezza scomparto	600 mm
Dimensioni	Larghezza: 902 mm Altezza: 593 mm
Adatti per	Larghezza: = 1.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	10
Peso lordo	11.5
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	43,8 kg CO ₂ eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177935242
ETIM 9	EC000213

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27400613

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità UK