


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

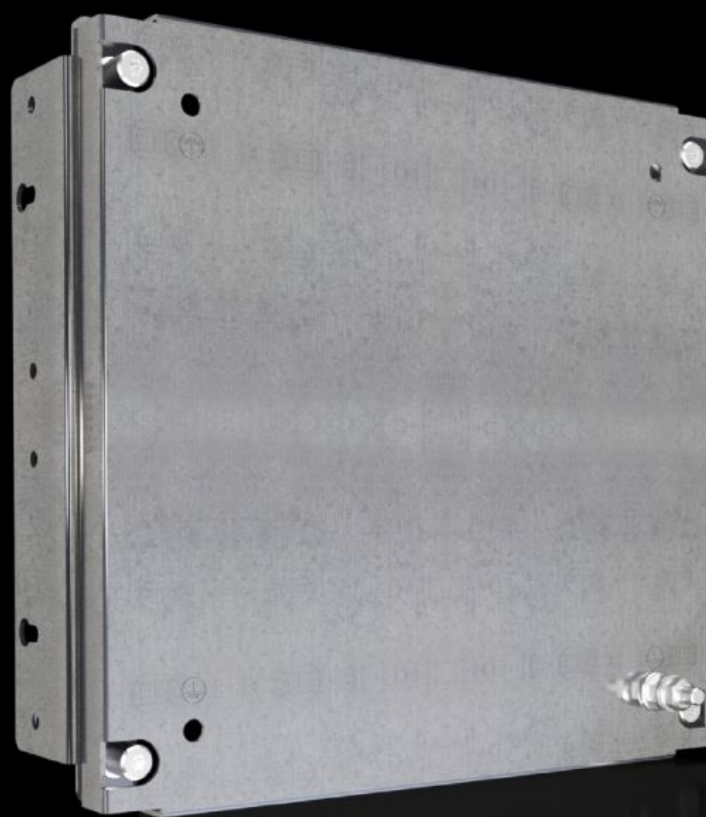

SV 9683.643

Piastra di montaggio parziale

Stato: 6/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.643 - Piastra di montaggio parziale per pannello laterale per scomparti funzionali

Con o senza passaggio cavi, per il fissaggio diretto al pannello laterale per scomparti funzionali.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9683.643
Esecuzione	senza fori di aerazione
Descrizione prodotto	Per il fissaggio diretto sul pannello laterale per creare segregazioni interne. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Creazione di ulteriori piani di montaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, è possibile una suddivisione secondo le forme costruttive da 1 a 4.
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Angolari di montaggio e materiale di fissaggio
Per altezza scomparto	300 mm
Dimensioni	Larghezza: 302 mm Altezza: 293 mm
Adatti per	Larghezza: = 400 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	2,42 kg
Peso lordo	2,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613

Caratteristiche

Descrizione prodotto

SV Piastra di montaggio, LA: 302x293 mm, per VX (L: 400 mm)

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità UK