


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

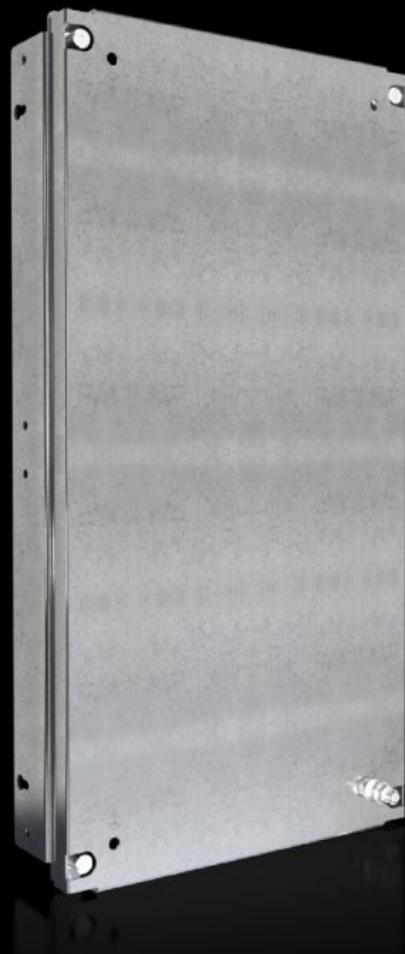

## SV 9683.646

### Piastra di montaggio parziale

Stato: 12/02/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))

# SV 9683.646 - Piastra di montaggio parziale per pannello laterale per scomparti funzionali

Con o senza passaggio cavi, per il fissaggio diretto al pannello laterale per scomparti funzionali.

## Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Codice prodotto                | SV 9683.646   |
| Esecuzione                     | senza fori di aerazione   |
| Descrizione prodotto           | Per il fissaggio diretto sul pannello laterale per creare segregazioni interne. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Creazione di ulteriori piani di montaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, è possibile una suddivisione secondo le forme costruttive da 1 a 4. |
| Materiale                      | Lamiera d'acciaio, 2 mm   |
| Superficie                     | Zincato   |
| Parti incluse nella fornitura  | Angolari di montaggio e materiale di fissaggio  |
| Per altezza scomparto          | 600 mm  |
| Dimensioni                     | Larghezza: 302 mm<br>Altezza: 593 mm  |
| Adatti per                     | Larghezza: = 400 mm   |
| Confezione                     | 1 pz.   |
| Peso netto                     | 4.58  |
| Peso lordo                     | 5.28  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 20,1 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)  |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato  |
| Codice tariffa doganale        | 94039910  |
| EAN                            | 4028177935228   |
| ETIM 9                         | EC000213  |

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27400613

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità UK