
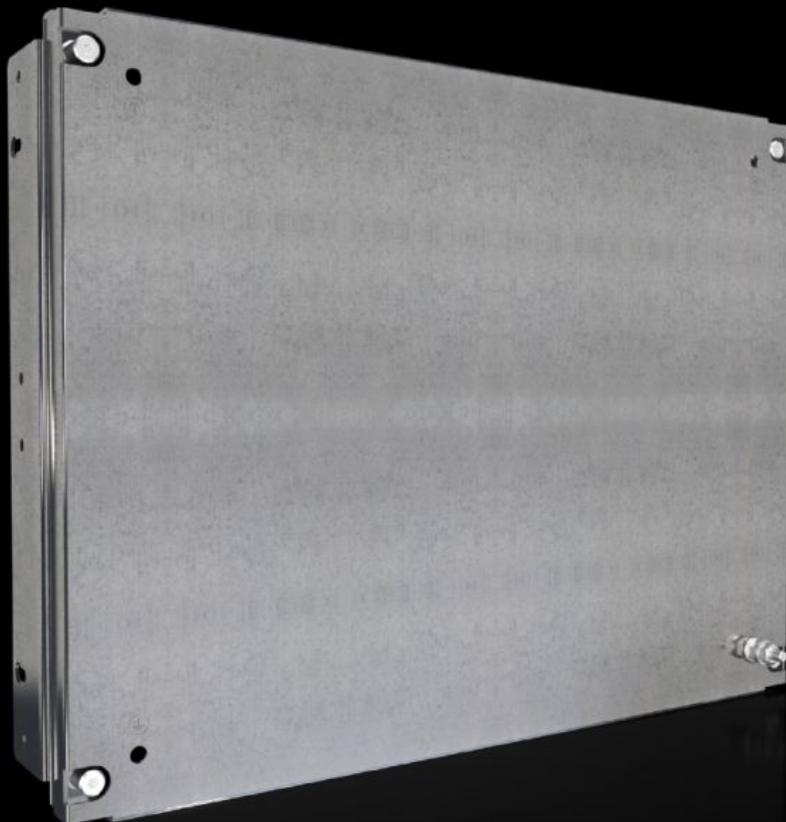


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

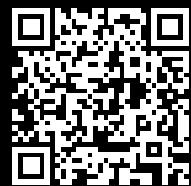

## SV 9683.664

### Piastra di montaggio parziale

Stato: 31/01/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9683.664 - Piastra di montaggio parziale per pannello laterale per scomparti funzionali

Con o senza passaggio cavi, per il fissaggio diretto al pannello laterale per scomparti funzionali.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9683.664
Esecuzione	senza fori di aerazione
Descrizione prodotto	Per il fissaggio diretto sul pannello laterale per creare segregazioni interne. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Creazione di ulteriori piani di montaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, è possibile una suddivisione secondo le forme costruttive da 1 a 4.
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Angolari di montaggio e materiale di fissaggio
Per altezza scomparto	400 mm
Dimensioni	Larghezza: 502 mm Altezza: 393 mm
Adatti per	Larghezza: = 600 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	4.72
Peso lordo	5.22
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177935174
ETIM 9	EC000213

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27400613

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità UK